

# 플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스트

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 제품 설명:

인덱스 플런저는 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

오랜시간 볼트를 풀어야 하고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 C형을 사용합니다.

미니 인덱스 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 알려진 표준 설치형에 대해 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.

스크류 플랜지는 접시머리 나사를 사용하여 얇은 벽의 구조부품에 고정할 수 있습니다.

### 재질:

스크류 플랜지, 아연 다이캐스트.

잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

### 표면 마무리:

스크류 플랜지 청색 화학 표면처리.

잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.

### 정보:

타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30 회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.

### 요청 시:

특수 설계 버전.

### 액세서리:


카운터싱크 스크류 K0708.

### 도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

## 플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플러저 아연 다이캐스 도면

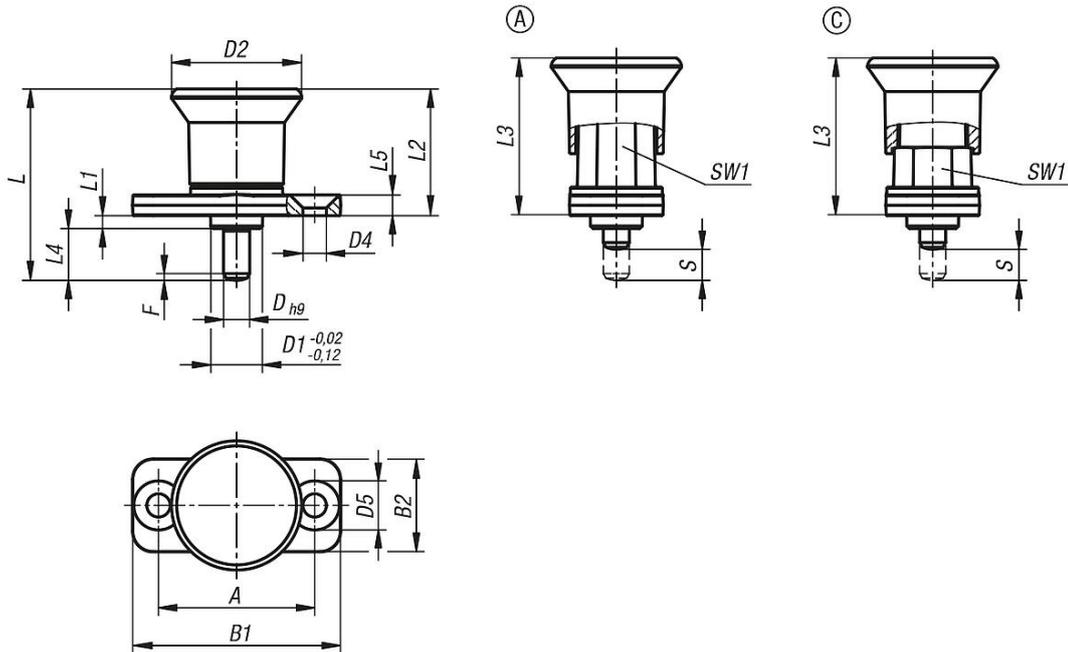

### 품목 요약

### 플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플러저 아연 다이캐스

주문 번호	타입	구성품 색상	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	스트로크 S	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2001.100404	A	검회색 RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.100408	A	검회색 RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.110505	A	검회색 RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.110510	A	검회색 RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.110606	A	검회색 RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.110612	A	검회색 RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.130808	A	검회색 RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.130816	A	검회색 RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.131010	A	검회색 RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.131020	A	검회색 RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.10040484	A	신호등 빨강 RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.10040884	A	신호등 빨강 RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.11050584	A	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.11051084	A	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.11060684	A	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.11061284	A	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.13080884	A	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.13081684	A	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.13101084	A	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.13102084	A	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.300404	C	검회색 RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
K2001.300408	C	검회색 RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.310505	C	검회색 RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.310510	C	검회색 RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.310606	C	검회색 RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.310612	C	검회색 RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.330808	C	검회색 RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.330816	C	검회색 RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.331010	C	검회색 RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.331020	C	검회색 RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
K2001.30040484	C	신호등 빨강 RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16

## 플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스 품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	스트로크 S	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2001.30040884	C	신호등 빨강 RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
K2001.31050584	C	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
K2001.31051084	C	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
K2001.31060684	C	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
K2001.31061284	C	신호등 빨강 RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
K2001.33080884	C	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
K2001.33081684	C	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
K2001.33101084	C	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
K2001.33102084	C	신호등 빨강 RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38