

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 1350N까지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.


표면 마무리:

스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:

래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.

도면

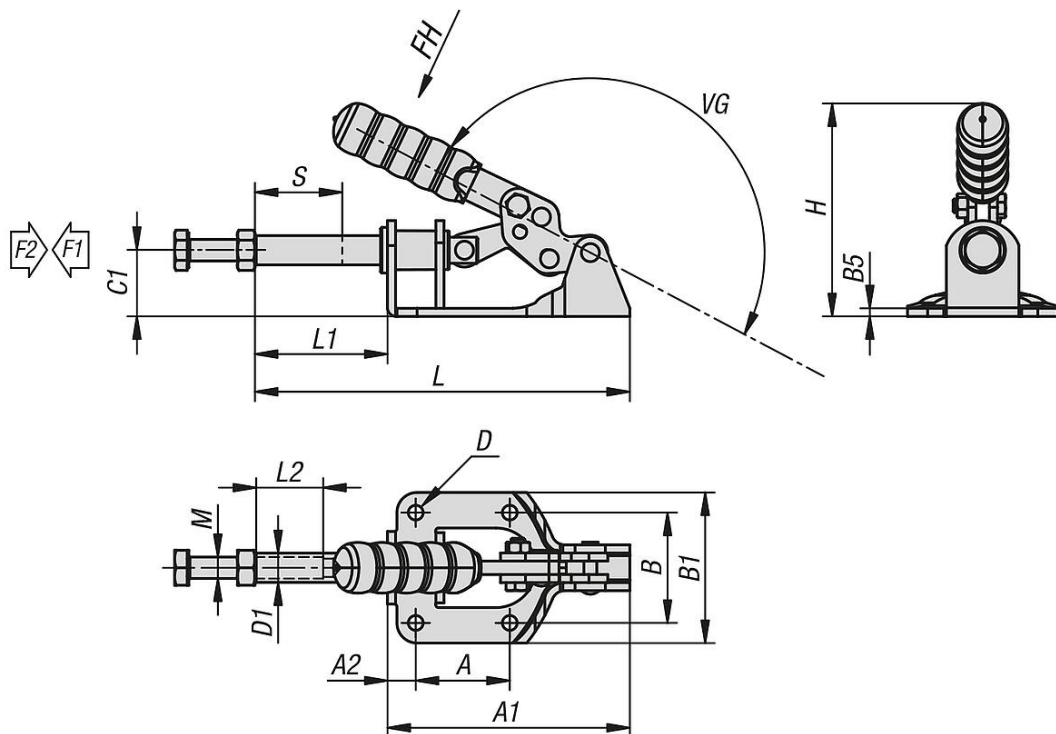

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 1350N까지

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 1350N까지

주문 번호	본체 재질	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2284.01350	스틸	35	90,2	10,5	41	56	3	24,6	5,5	10,9	81,5	32	140,5	50,3	25,4	M8x50	180°	50	1000	1350
K2284.11350	스테인레스 스틸	35	89,5	10,5	41	56	3	24,6	5,5	10,9	79	32	139,8	50,3	25,4	M8x50	180°	50	1000	1350