


푸시 풀 클램프, 스틸, 회전 가능 고정력 2000N까지

품목 설명/제품 이미지

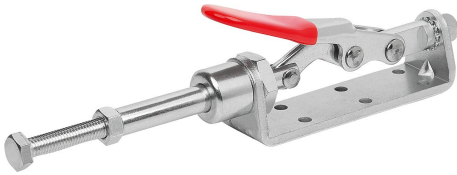

설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:

125° 회전 가능하여 제한된 공간에서 사용할 수 있는 유연한 설치.
래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.

도면

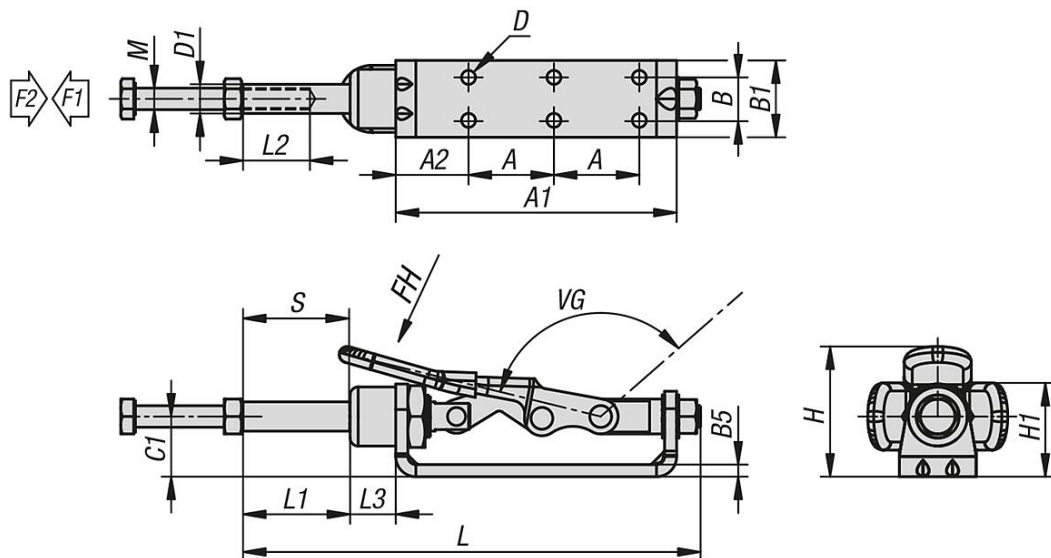

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 회전 가능, 고정력 2000N까지

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	H1	스트로크 S	L	L1	L2	L3	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2285.02000	31,8	104,6	27,1	16	28,6	4,5	22,4	5,2	10,9	48,5	34,9	40	171	40,4	25,4	17	M8x65	125°	60	1400	2000