

## 강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 A

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

강판 소재 하우징, 광택 처리 및 청색 피막처리.  
폴리우레탄 롤러, 밝은 갈색, 경도 92° 쇼어 A  
또는 폴리아미드, 백색 80° 쇼어 D

##### 표면 마무리:

하우징, 프레스뮴.  
턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징.  
프레싱된 볼 베어링이 2개 있는 롤러

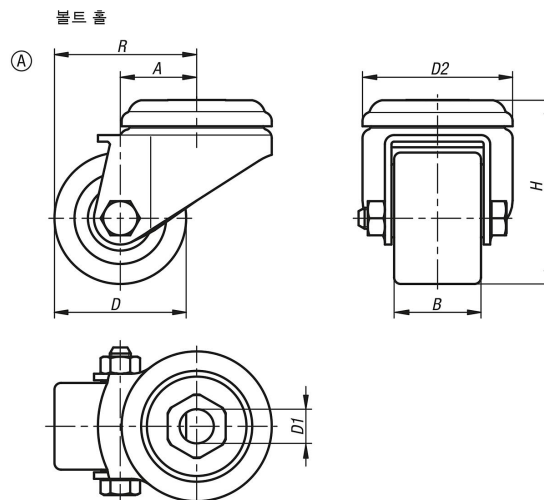
##### 정보:

휠 축, 나사 체결됨.

폴리우레탄 롤러: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 착색 없음

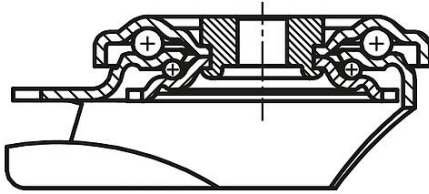
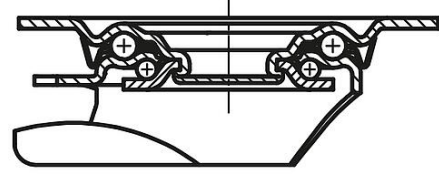
폴리아미드 롤러: 매우 낮은 롤링 및 회전 저항, 매끄러운 바닥에서 이지런, 마모에 매우 강함

### 도면



## 강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 A

## 도면

턴테이블 베어링:  
볼트 홀턴테이블 베어링:  
마운팅 플레이트

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 설명      | 모델 1       | 고정 방법 | 휠 베어링 | 재료<br>롤러 | A  | B  | D  | D1 | D2 | H  | R    | 지탱력<br>kg |
|---------------|----|---------|------------|-------|-------|----------|----|----|----|----|----|----|------|-----------|
| K1774.0352701 | A  | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 볼트 홀  | 볼 베어링 | 폴리우레탄    | 15 | 27 | 35 | 11 | 43 | 50 | 32,5 | 100       |
| K1774.0352802 | A  | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 볼트 홀  | 볼 베어링 | 폴리아미드    | 15 | 28 | 35 | 11 | 43 | 50 | 32,5 | 100       |
| K1774.0503301 | A  | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 볼트 홀  | 볼 베어링 | 폴리우레탄    | 29 | 33 | 50 | 13 | 57 | 70 | 54   | 150       |
| K1774.0503202 | A  | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 볼트 홀  | 볼 베어링 | 폴리아미드    | 29 | 32 | 50 | 13 | 57 | 70 | 54   | 150       |