

그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412, C형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.

스테인레스 스틸: 무광택 처리.

정보:

원추형 그리스 니플은 자주 그리고 꼭 윤활을 해야 하는 곳에 적합합니다. 그 다양한 사용 가능성으로 인해 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형에 속합니다.

원추형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다.


압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.

조립:

정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.

직선 그리스 니플은 니플을 손상하지 않고 압입할 수 있는 압입공구 사용을 추천합니다.

도면

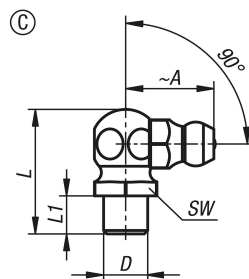

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	D	L=길이 최대	L1=나사 길이	SW
K2316.130411	C	육각바용 90° 앵글형	13	4	20,3	5,5	9
K2316.130510	C	육각바용 90° 앵글형	13	5	19	5,5	10
K2316.130609	C	육각바용 90° 앵글형	13	6	19	5,5	9
K2316.130811	C	육각바용 90° 앵글형	13	8	19	5,5	11
K2316.131011	C	육각바용 90° 앵글형	13	10	19,4	5,5	11