

Крюки формы А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т. д. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

Крепежное усилие достигается натягиванием стяжной скобы.


С помощью отверстия D2 натяжные защелки должны быть защищены или опломбированы от случайного отвинчивания.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

Чертежи

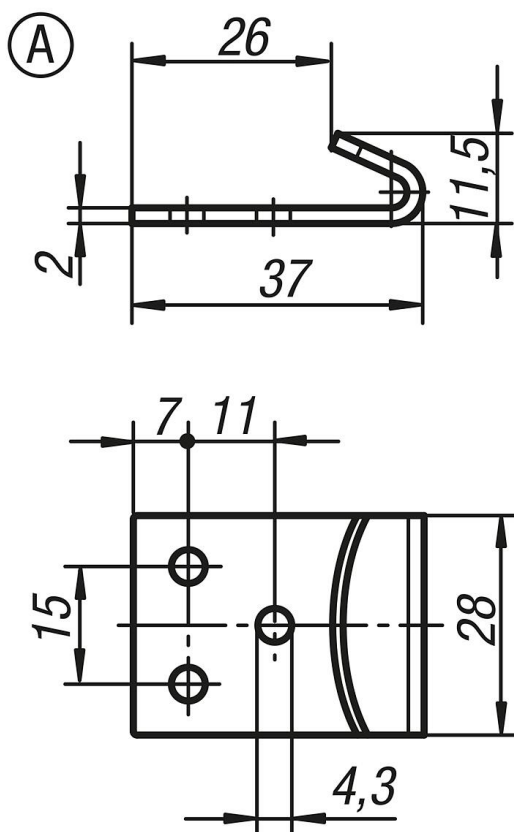

Крюки формы А

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма
K0045.9143371	Сталь	A
K0045.9143372	нержавеющая сталь	A