

Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).


Исполнение:

искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.

Указание:

Усиленный алюминиевый профиль для создания изящных конструкций с оптимальной массой. В четырех зажимных пазах, расположенных под углом 90°, можно размещать соединители Ø30 без дополнительной обработки профилей. За счет соединения путем кинематического замыкания создается чрезвычайно стабильная конструкция. Соединения можно в любое время дополнить, а также снова легко демонтировать.

Чертежи

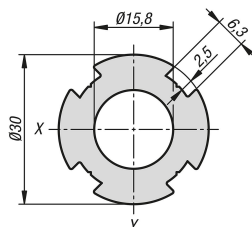

Обзор изделий

Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I

Номер заказа	Профиль	L	L макс.	Ix см ⁴	Iy см ⁴	Wx см ³	Wy см ³	Момент инерции площадей скручивание см ⁴	Поверхность профиля см ²	Примерный вес, кг/м
K1978.00300X1000	Ø30	1000	6000	3,06	3,06	2,04	2,04	5	4,67	1,20