

Соединитель 45° Ø30, тип I с защитой от проворачивания**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под углом 45°. Идеальное решение для каркасных конструкций и диагональных распорок для придания жесткости конструкциям.

В соединителе 45° предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в соединителе 45°.

Объем поставки:

2 половины соединителя 45°.


1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.

1 самостопорящаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Соединитель 45° Ø30, тип I с защитой от проворачивания

Чертежи

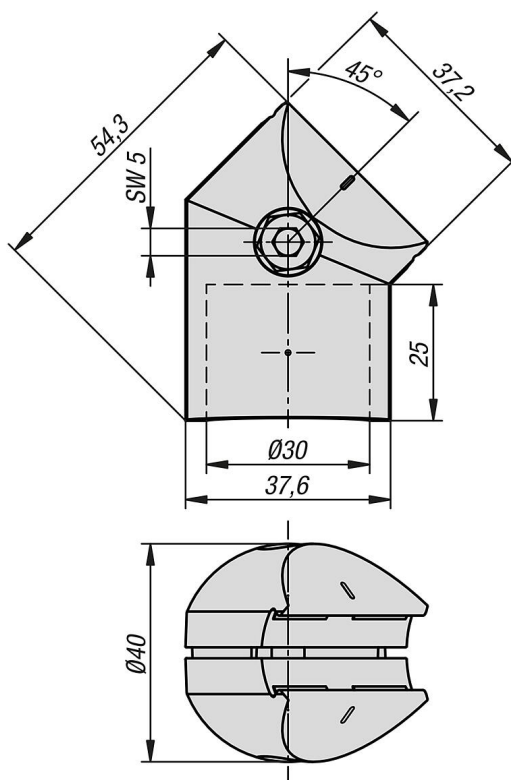

Обзор изделий

Соединитель 45° Ø30, тип I, с защитой от проворачивания

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1984.301	Ø30	да	K1990.301