


Защитные колпачки Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта

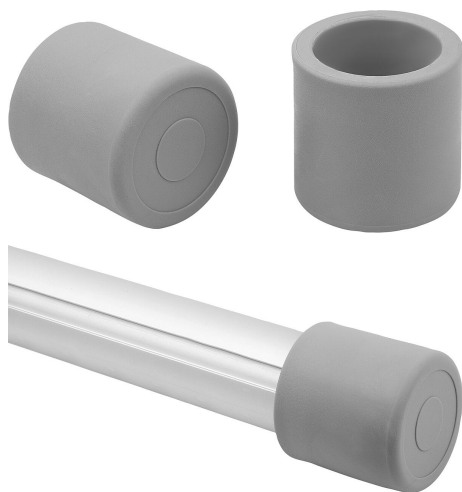

Описание

Материал:

Термопластичный эластомер. Стальная вставка.

Исполнение:

Цвет серый, аналогичный RAL 7042.


Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Защитный колпачок служит для защиты торцов труб круглого сечения и профильных труб. Благодаря встроенной стальной вставке он отличается эластичностью и устойчивостью к прорыву.

Универсальное применение. Для защиты от повреждений, царапин или травмирования концом профиля, для смягчения ударов при использовании решений Karakuri/LCA или для использования в качестве регулируемой опоры для предотвращения скольжения на гладких полах.

Чертежи

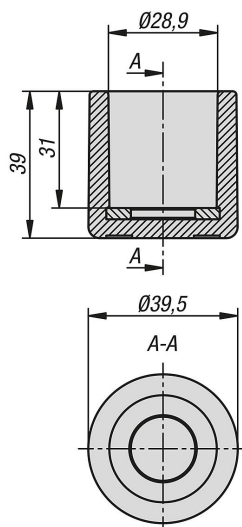

Обзор изделий

Защитные колпачки Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд
K2003.302	Ø30	нет

