**Описание****Материал:**

Монтажный уголок, стальной.

Исполнение:

Монтажный уголок, оцинкованный.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

В качестве опции для напольного или бокового монтажа.

Принадлежности:

Телескопические шины K1710 из стали для бокового монтажа, частичное выдвигание, грузоподъемность до 50 кг.


Телескопические шины K1711 из стали для бокового монтажа, частичное выдвигание, грузоподъемность до 65 кг.

Телескопические шины K1713 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвигание, грузоподъемность до 70 кг.

Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвигание, грузоподъемность до 160 кг.

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Чертежи

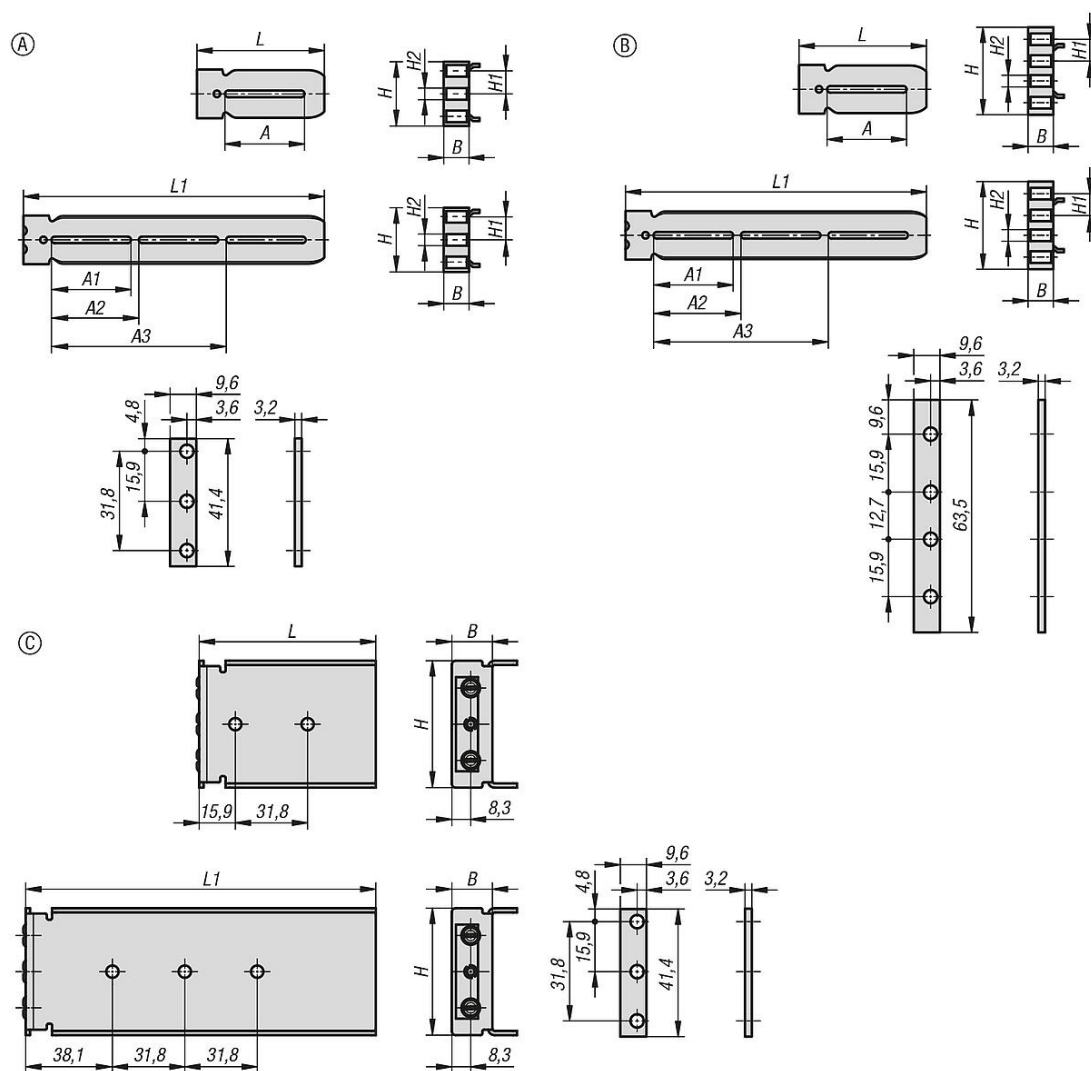

Обзор изделий

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	A1	A2	A3	B	H	H1	H2	L	L1
K2095.069043	A	-	-	76,2	82,6	165,1	15	43,7	15,9	6,5	69,9	266,7
K2095.114044	A	-	66	-	-	-	18,3	44,5	15,2	7,4	114,6	114,6
K2095.069057	B	-	-	76,2	82,6	165,1	15	57,2	12,7	6,35	69,9	266,7
K2095.140060	B	-	96	-	-	-	14	60	15,9	5,5	140	140
K2095.077055	C	-	-	-	-	-	17,8	55,7	-	-	77,6	153,8