


Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



Фиксатор рукоятки

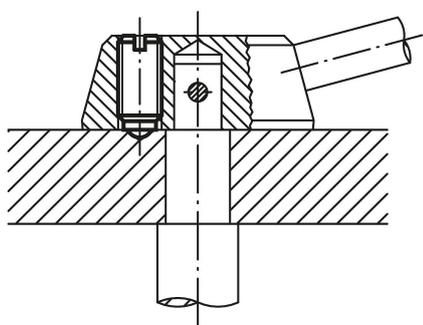

Описание

Материал:

Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.


Шар из стали.

Пружина из пружинной стали класс D.

Исполнение:

вороненная гильза, закаленный шар.

Чертежи

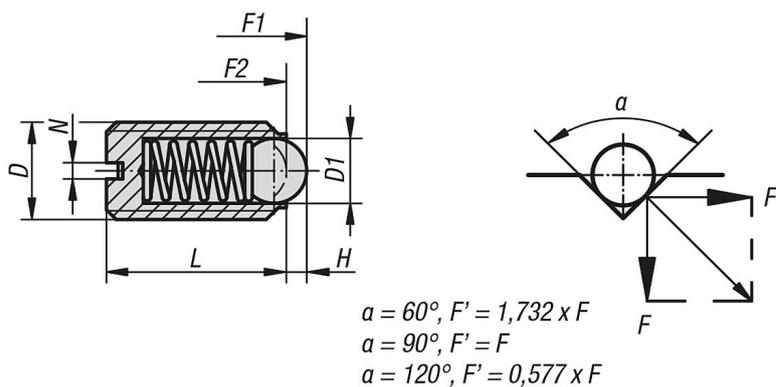

Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0309.404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
K0309.405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
K0309.406	M6	3,5	25	1	1	9	13
K0309.408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости**Обзор изделий**

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0309.410	M10	6	35	2	1,6	20	40
K0309.412	M12	8	40	2,5	2	30	55
K0309.416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125