

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт.

Винты и гайки из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение:

цвет: чёрный.

Винты и гайки, чистые.

Указание:

Круглая трубка зажимается двумя винтами. Зажим подходит к регулируемым опорам с резьбой M16.

Зажимы с двумя ножками и поперечным соединителем можно использовать для дополнительной стабилизации системы подачи.

Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.

Форма А: зажимы с двумя ножками с углом 180°.


Форма В: зажимы с двумя ножками с углом 120°.

По запросу:

Винты и гайки из оцинкованной стали.

Другие материалы и цвета.

Чертежи

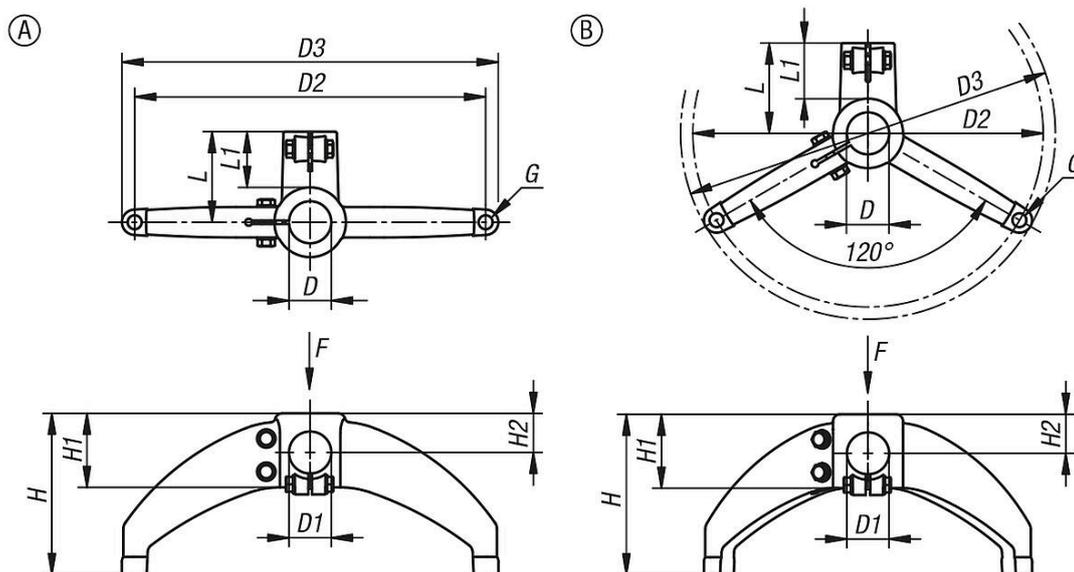

Обзор изделий

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F макс. кН
K2310.04842	A	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.04848	A	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем**Обзор изделий**

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F макс. кН
K2310.06042	A	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.06048	A	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14842	B	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14848	B	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16042	B	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16048	B	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6