


Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile

HEINRICH KIPP WERK

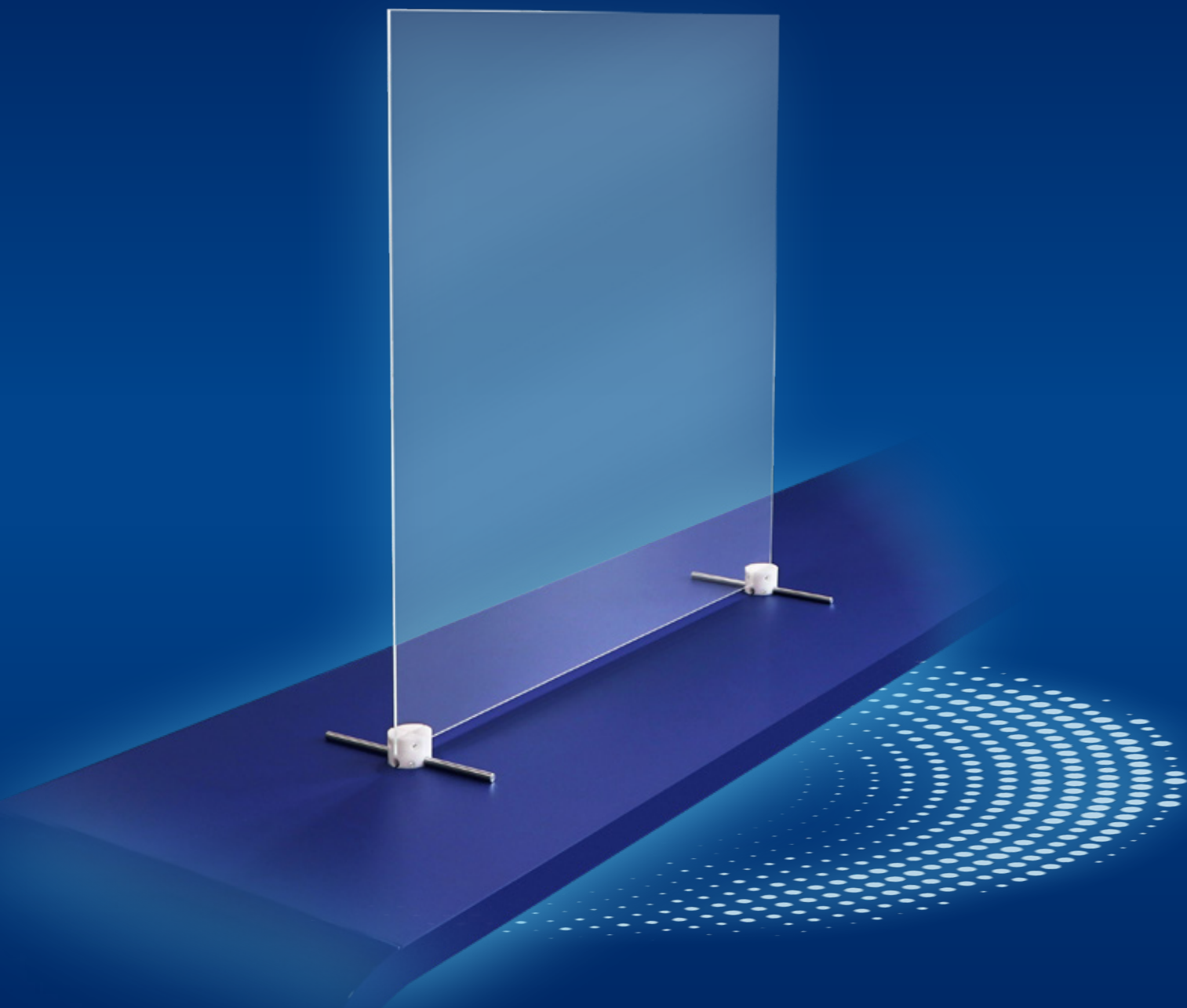

**HYGIENE**schutz

# SICHER MIT KIPP

## Herstellerkompetenz mit Familientradition

Seit 100 Jahren ist das HEINRICH KIPP WERK Qualitätspartner der Industrie. Wir bieten ein umfassendes Produktspektrum mit mehr als 45.000 Elementen in den Kernbereichen Spanntechnik, Normelemente und Bedienteile.

In der Corona-Krise haben wir unser Sortiment um spezielle Aufsteller aus Acrylglas, Kunststoff und Aluminium erweitert.



Der KIPP HYGIENEschutz bietet Ihnen und Ihren Kunden sicheren Husten-, Nies- sowie Spuckschutz. Sie finden in unserem Sortiment 3 Produkte in verschiedenen Ausführungen, teilweise modular konfigurierbar. Sondermaße sind jederzeit auf Anfrage lieferbar.

## **HYGIENEschutz Standard**



## **HYGIENEschutz System**



## **HYGIENEschutz Premium**



Tisch- und Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglascheiben. Stabil konstruiert und universell einsetzbar:

- Ladengeschäfte / Apotheken
- Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
- Arztpraxen / Wartezimmer
- Empfangstheken / Eingangsbereich



## Bodenaufsteller freistehend

Höhe komplett	1903 mm
Breite Rahmen	900 mm
Länge Fuß	530 mm

- Vierkantprofil, Rahmen oben offen
- Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm
- Gesamte lichte Höhe 1000 mm
- Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm

**K1081.21**



## Bodenaufsteller rollbar

Höhe komplett	1960 mm
Breite Rahmen	900 mm
Länge Fuß	530 mm

- Vierkantprofil, Rahmen oben offen
- Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm
- Gesamte lichte Höhe 1060 mm
- 2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand

**K1081.26**



### Tischaufsteller freistehend

Höhe komplett	1025 mm
Höhe Durchreiche	145 mm
Breite Rahmen	900 mm
Länge Fuß	530 mm

- Vierkantprofil, Rahmen oben offen
- Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm

**K1081.11**



### Tischaufsteller geschraubt

Höhe komplett	1025 mm
Höhe Durchreiche	145 mm
Breite Rahmen	900 mm
Fußfläche je	72x60 mm

- Vierkantprofil, Rahmen oben offen
- Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm

**K1081.12**



### Tischaufsteller frontmontiert

Höhe komplett	1275 mm
Höhe Durchreiche	variabel
Breite Rahmen	900 mm
Fußfläche je	72x60 mm

- Vierkantprofil, Rahmen oben offen
- Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm

**K1081.13**



### Sondervarianten


Wir liefern alle Varianten auf Wunsch auch in Sondergrößen (Maße individuell konfigurierbar).

Möglich sind auf Anfrage außerdem weitere Varianten:

- Deckenblende geschraubt
- Wandblende geschraubt





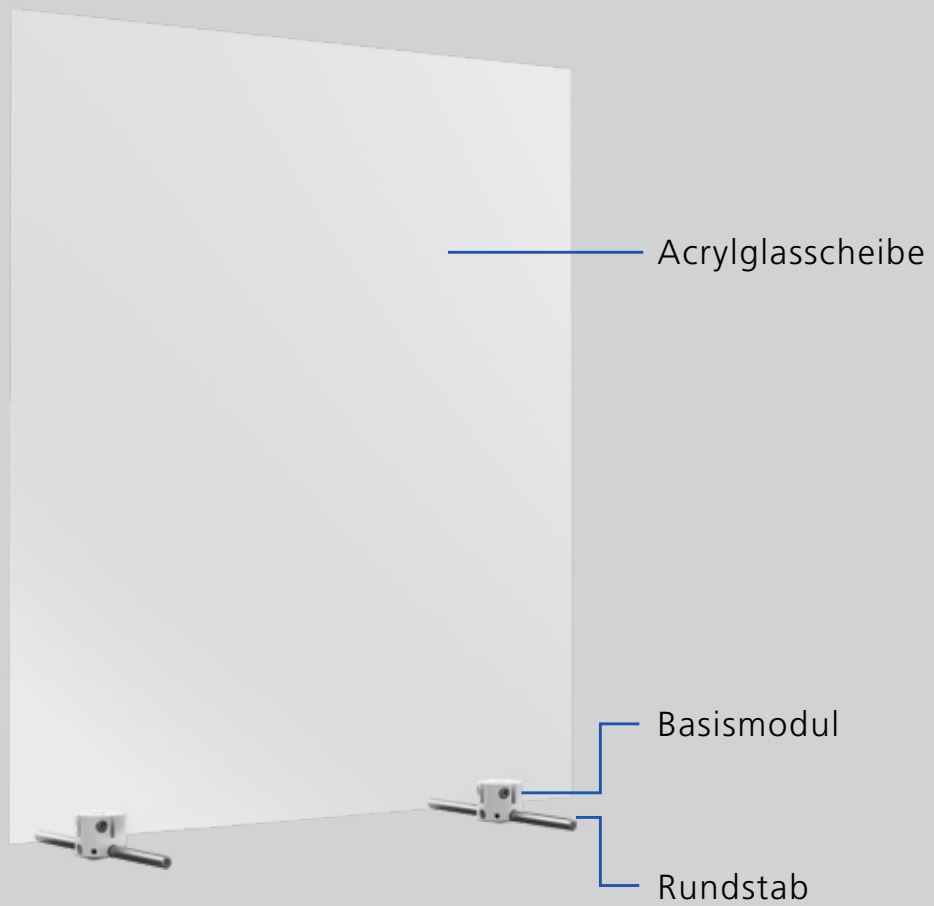

### Acrylglascheibe

Höhe	850 mm
Breite	850 mm
Material	Acrylglas Stärke 4 mm

**K1636.0850085004**



### Basismodul 36 mm

Höhe	36 mm
Durchmesser	50 mm
Farbe	weiß
Farbe	schwarz
Material	Polyoxymethylen (POM)

**K1637.150036**

**K1637.250036**



### Basismodul 145 mm

Höhe	145 mm
Durchmesser	50 mm
Farbe	weiß
Farbe	schwarz
Material	Polyoxymethylen (POM)

**K1637.150145**

**K1637.250145**




### Rundstab

Länge	250 mm
Länge	125 mm
Durchmesser	10 mm
Material	Edelstahl 1.4404

**K1638.10X250**

**K1638.10X125**

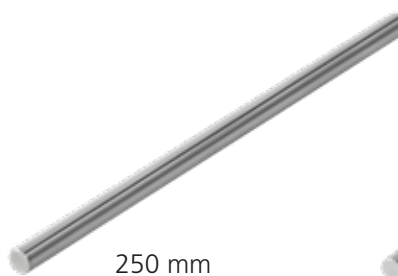




# HYGIENEschutz System







Gut durchdachtes Baukastensystem bestehend aus Acrylglas, Kunststoffelementen und Edelstahl.  
Modular, leicht und flexibel – perfekt geeignet für:

- Gastronomie / Hotels / Restaurants
- Bürotische / Besprechungsräume
- Theken / Kommunikationsbereich
- Schulen / Bibliotheken

Aus den Elementen lassen sich verschiedene Konfigurationen erstellen. Einige Möglichkeiten sind hier aufgeführt.

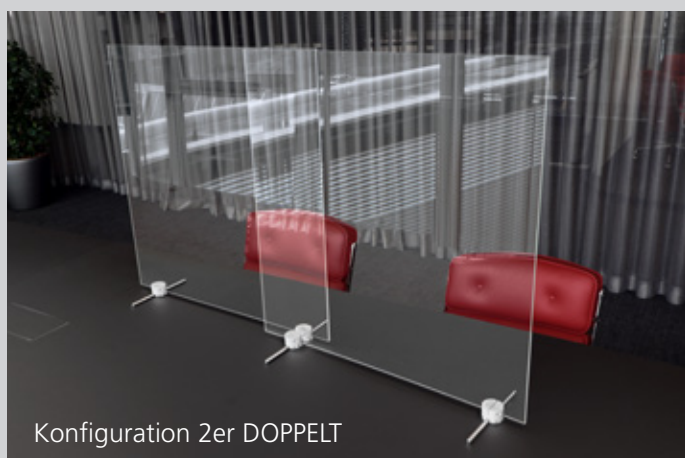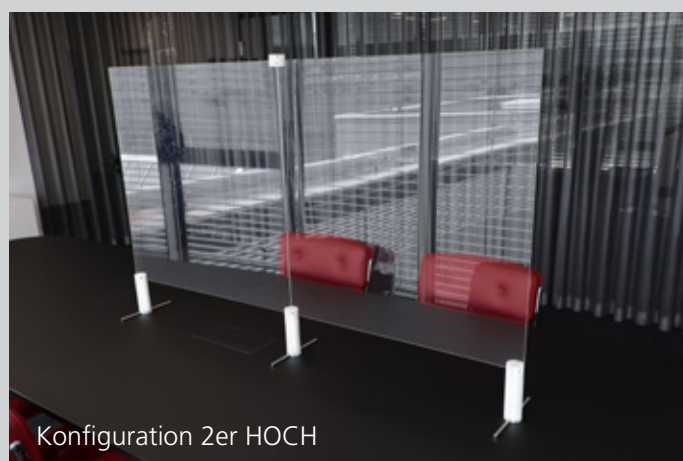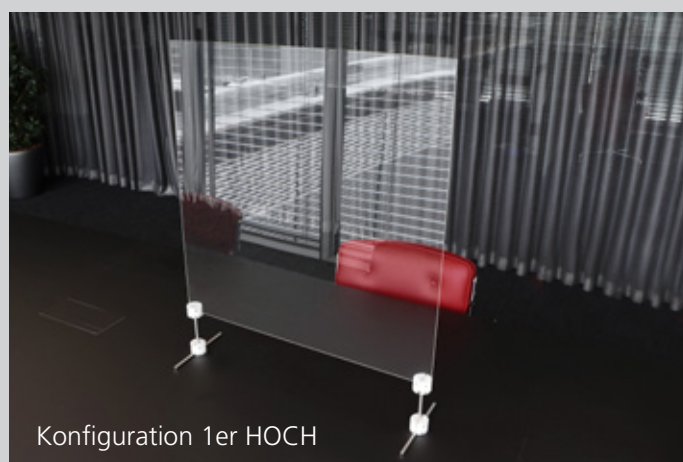



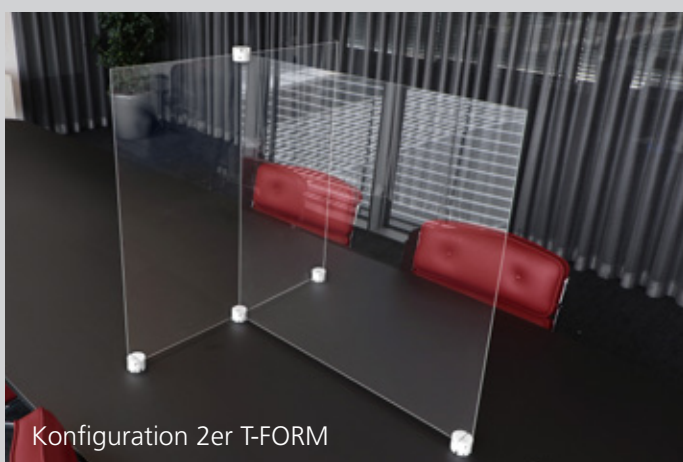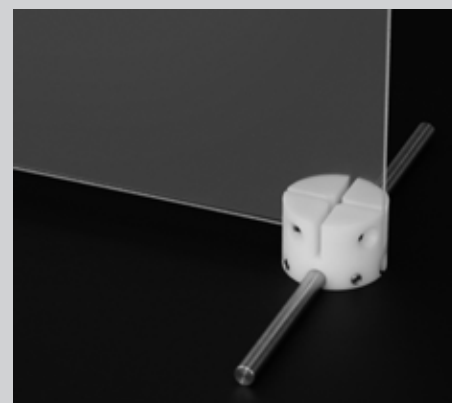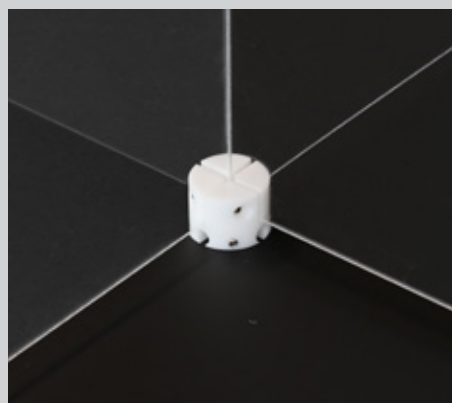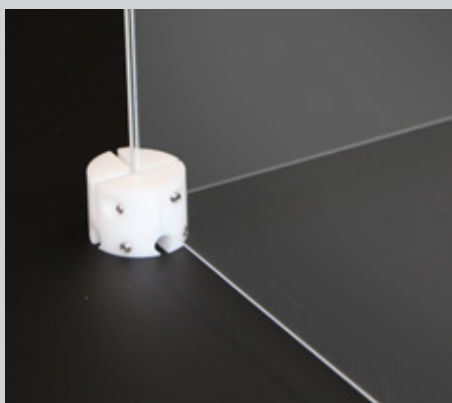

Konfiguration 2er T-FORM



Konfiguration 3er H-FORM



Konfiguration 3er GERADE



Konfiguration 3er KABINE



Konfiguration 4er KREUZ



Konfiguration 5er H-FORM



Hochwertige Lösung bestehend aus soliden Aluminiumprofilen, Scharnieren und Acrylglascheiben. Funktionelles Klappsystem – ideal für Konferenzen und Meetings.

- Konferenztische / Besprechungsräume / Events
- Architekturbüros / Konstruktionsbüros
- Agenturen / Kanzleien / Consulting

Höhe	910 mm
Länge starr	1610 mm
Länge schwenkbar	1710 mm
Länge Fuß	445 mm
Auszugscheiben	325 mm möglich
Aluminiumprofile	30x30 mm
Acrylglas	Stärke 4 mm

**K1639.14**





- System geeignet für Besprechungen mit 2-4 Personen
- Länge der Schwenkseiten variabel einstellbar durch ausziehbare Scheiben
- Robuste Ausführung
  
- Schwenkbar und einklappbar
- Keine Werkzeuge notwendig
- Klappwand am Hauptrahmen verschiebbar
- Wände können beim Transport fixiert werden



## Anwendung

Anbau an Theken, Tischen, Geräten und Anlagen in Räumen mit hohen Hygieneanforderungen.



Verkaufsraum



Praxis / Wartezimmer




Kassenbereich



Krankenhaus



Medizintechnik / Labor

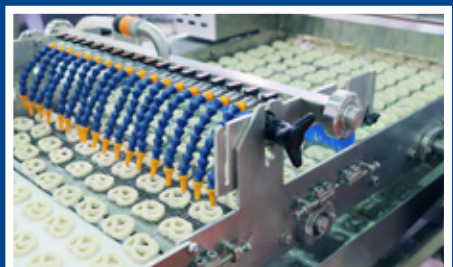

Lebensmittelproduktion


Lassen Sie sich jetzt von unserem Team beraten:



**Gerd Wiedemaier**

Sonderlösungen Deutschland

Telefon: +49 7454 793-48  
gerd.wiedemaier@kipp.com

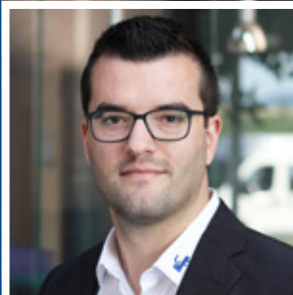

**Daniel Sauter**

Sonderlösungen Deutschland


Telefon: +49 7454 793-7656  
daniel.sauter@kipp.com



**Klaus Bühler**

Ansprechpartner Händler

Telefon: +49 7454 793-163  
klaus.buehler@kipp.com

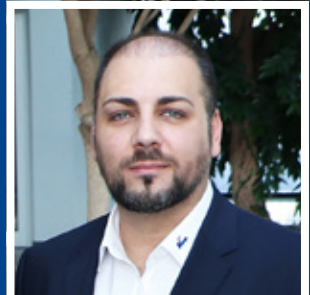

**Hamit Ürgür**

Sonderlösungen International

Telefon: +49 7454 793-7537  
hamit.uerguer@kipp.com

**HEINRICH KIPP WERK KG**

Heubergstraße 2 | 72172 Sulz am Neckar | Tel. +49 7454 793-0 | info@kipp.com | www.kipp.com