


Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий

Описание товара/фотография продукта

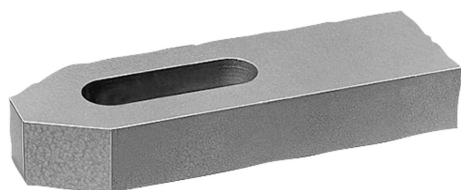

Описание

Материал:


Улучшенная сталь или EN AW-7022.

Исполнение:


Окрашенные, полированный алюминий

Указание:

При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.

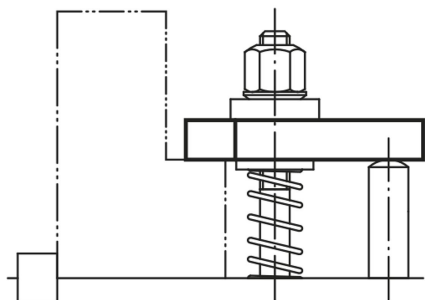

Чертежи

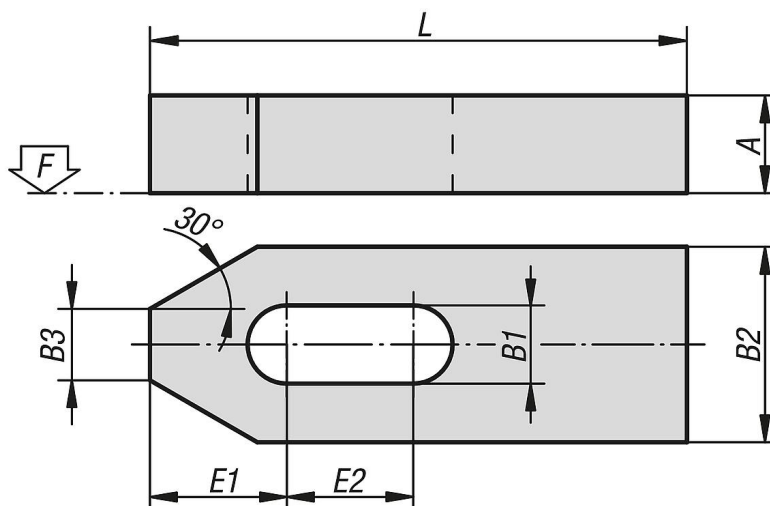

Обзор изделий

Прихват, плоский, подобно DIN 6314, сталь и алюминий

Номер заказа	Материал основы	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F кН	для болта
K1516.06	Закаленная сталь	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.08	Закаленная сталь	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.10	Закаленная сталь	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.12	Закаленная сталь	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.14	Закаленная сталь	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.16	Закаленная сталь	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.18	Закаленная сталь	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.20	Закаленная сталь	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22
K1516.201	Закаленная сталь	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.24	Закаленная сталь	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.241	Закаленная сталь	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.30	Закаленная сталь	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.301	Закаленная сталь	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32

Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F кН	для болта
K1516.206	Алюминий	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.208	Алюминий	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.210	Алюминий	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.212	Алюминий	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.214	Алюминий	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.216	Алюминий	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.218	Алюминий	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.220	Алюминий	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22
K1516.2201	Алюминий	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.224	Алюминий	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.2241	Алюминий	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.230	Алюминий	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.2301	Алюминий	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32