

## Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Основной корпус из полиамида.

#### Исполнение:

Корпус, черный.

#### Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма А: от 60 мм, с установленной резьбовой гильзой.


#### Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Подходит для твердых и мягких полов.

#### Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

### Чертежи

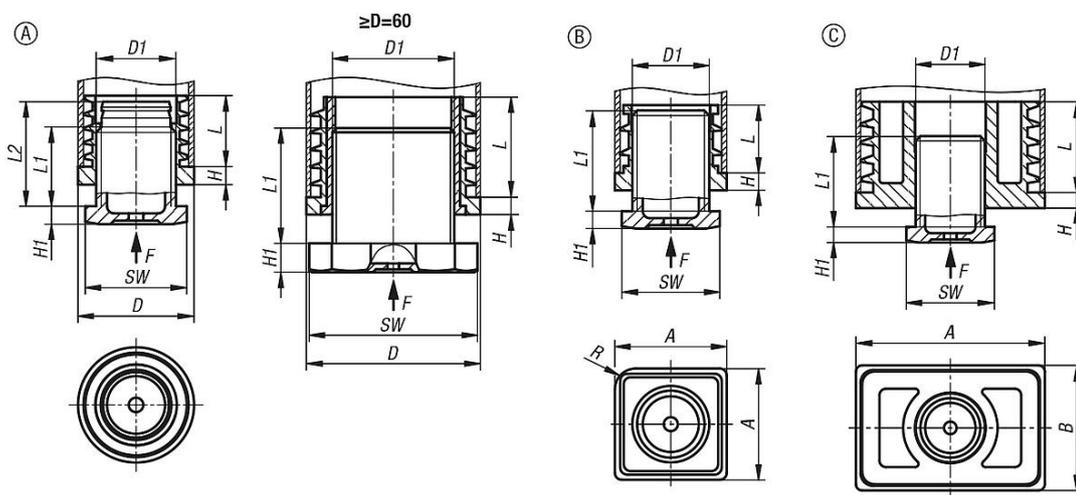

### Обзор изделий

## Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2033.0025152022	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	25	M16	5	5	19,7	22	29,5	-	24	1,5	Ø25x1,5-2
K2033.0025152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	25	M16	5	5	19,7	60	-	-	24	1,5	Ø25x1,5-2

## Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения

### Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2033.0030101529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2033.0030101560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2033.0032152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2033.0032152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2033.0035152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2033.0035202529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2033.0035152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2033.0035202560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2033.0038152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	38	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2033.0038152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	38	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2033.0040152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2033.0040202529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2033.0040152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2033.0040202560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2033.0042152031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	42	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2033.0042152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	42	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2033.0045152031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	45	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2033.0045152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	45	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2033.0050152031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2033.0050202531	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x2-2,5
K2033.0050152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2033.0050202560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x2-2,5
K2033.0051122031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2033.0051122060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2033.0060152080	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	60	S42X2	6	10	34,7	80	-	-	58	3	Ø60x1,5-2
K2033.0080152040	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2033.0080152080	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	80	-	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2033.3030152029	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	6	28	3	30x30x1,5-2
K2033.3030152060	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	5	5	19,5	60	-	6	28	3	30x30x1,5-2
K2033.6040152029	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	-	M22	5	5	29	29	-	-	28	4	60x40x1,5-2
K2033.6040152060	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	-	M22	5	5	29	60	-	-	28	4	60x40x1,5-2