

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
traité, zingué noir.

Nota :
En cas d'utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d'au moins 900 N/mm².
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l'un sur l'autre.


Avantages :
La fermeture rapide permet de relier sans vis les rehausses entre elles et avec le tendeur compact.

Accessoires :
Tendeur compact K2227.



Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

Dessins

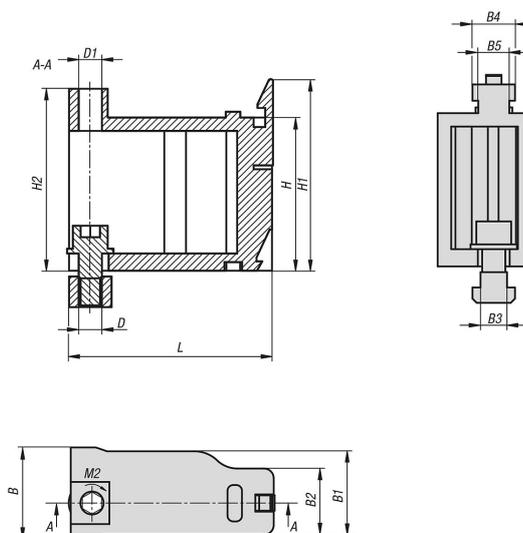

Aperçu des articles

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

Référence	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	H1	H2	L	Couple de serrage M2 Nm
K2228.1214105	47,5	43,5	34,5	14	22	16	M12	12	80	99	95	105	80