

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Материал:

Рукоятка:

твердый компонент из усиленного полимера, с зубчатым кольцом, выполненным методом литья под давлением из цинкового сплава.

Мягкий компонент из термопластичного эластомера.

Металлические части нержавеющая сталь, 1.4305.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Серийная поставка в цветовой комбинации:

графитово-черный оттенок RAL 9011 (твердый компонент) и

черно-серый оттенок RAL 7021 (мягкий компонент).

Благодаря мягкому компоненту достигается особая эргономичность промышленной фурнитуры. Закрытое исполнение защищает от загрязнений. Данная конструкция была разработана с учетом особенностей захвата руки.

Кнопка рычага облегчает расцепление и обеспечивает удобное перемещение ручки.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм


По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, сочетаний цветов, а также специальные исполнения.

Размер «H1» по желанию может быть поставлен другой длины за дополнительную плату.

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Чертежи

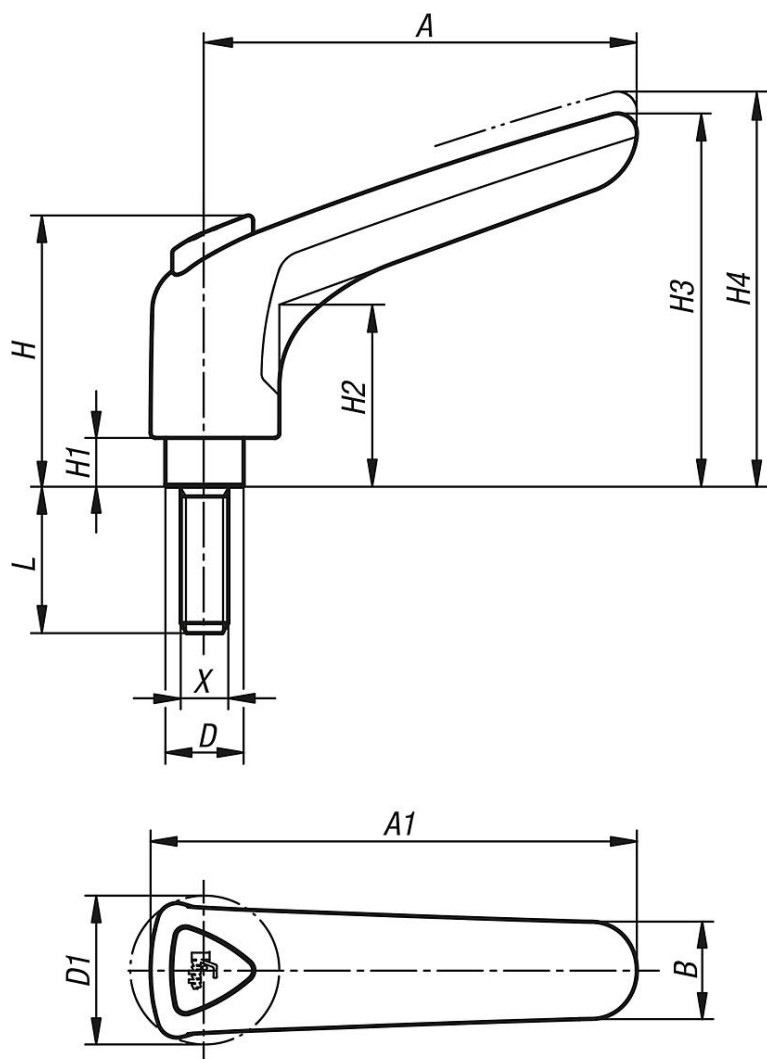

Обзор изделий

Номер заказа	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0982.3081X20	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0982.3081X25	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3081X30	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3081X40	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3081X50	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3081X60	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
K0982.3101X20	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0982.3101X25	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3101X30	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3101X40	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3101X50	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3101X60	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Обзор изделий
