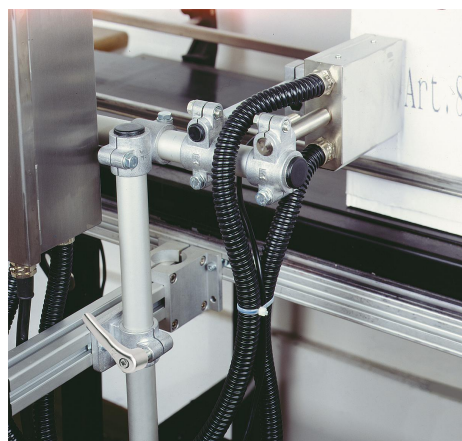
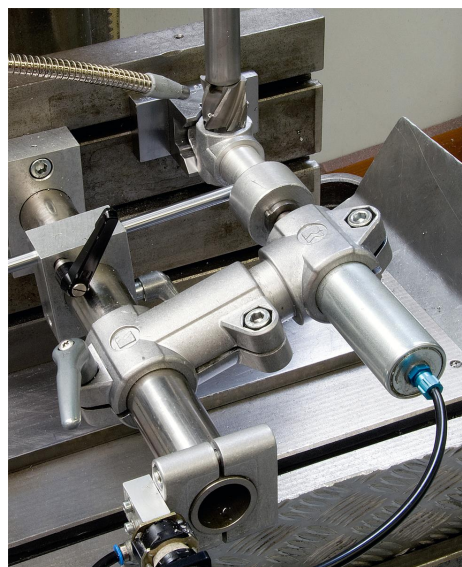


Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Фланцевым зажимом можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок квадратного сечения на круглые возможно использование переходной втулки K0491.

По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:


- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы фланцевые пластмассовые

Описание товара/фотография продукта



Чертежи

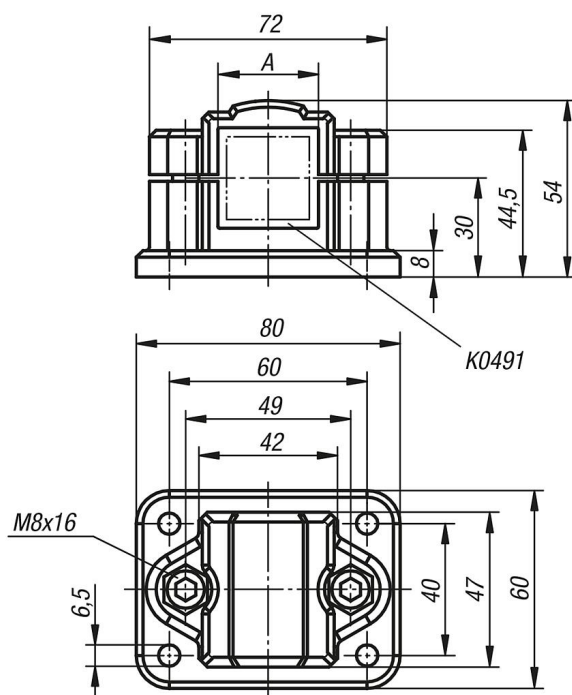

Обзор изделий

Зажимы фланцевые, пластмассовые

Номер заказа	A
K0480.30	30

