

**Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус из полиамида 6.  
Полый вал из нержавеющей стали.  
Смотровое окно из пластмассы.  
Установочный винт из нержавеющей стали.

**Исполнение:**

Корпус, ударопрочный.  
Полый вал и установочный винт, чистый.  
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.

**Указание:**

Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда. Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма. Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.


**Технические данные:**

- отсчётное устройство из 3 декад + точный отсчёт
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 14 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей

**По запросу:**

- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- виброизоляция

Чертежи

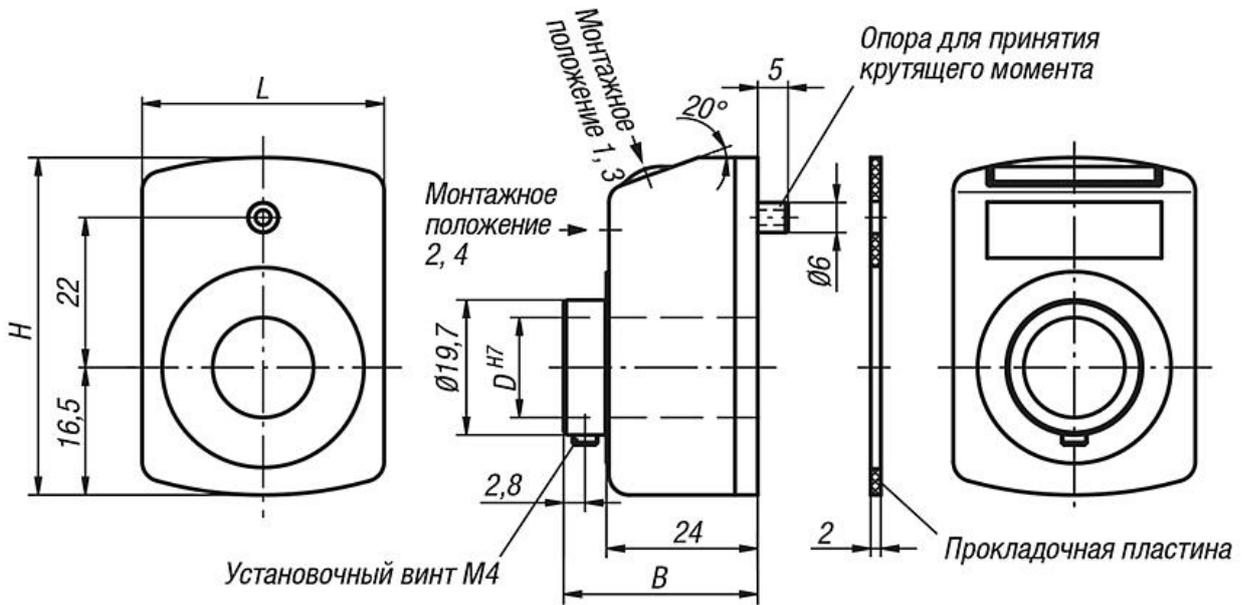

Показания после оборота, место запятой:	Монтажное положение (1 - 4):
пример: K2107.01002111 0100 = шаг 1 мм, 2 = место запятой 2-ое место справа.	пример: K2107.01002111 1 = монтажное положение

Направление счёта (1 - 2):	Цвет (1 - 2):
пример: K2107.01002111 1 = по часовой стрелке (увеличение значений) 2 = против часовой стрелки (увеличение значений)	пример: K2107.01002111 1 = цвет оранжевый 2 = цвет чёрный

## Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

## Обзор изделий

## Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2107.01001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5
K2107.01501111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0

## Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2107.04001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0
K2107.08001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001111	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001121	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001211	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001221	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001311	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001321	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001411	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001421	оранжевый чистый RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0
K2107.01001112	черный	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002112	черный	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001122	черный	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002122	черный	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001212	черный	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002212	черный	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001222	черный	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002222	черный	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001312	черный	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002312	черный	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001322	черный	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002322	черный	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001412	черный	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002412	черный	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001422	черный	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002422	черный	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251112	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251122	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251212	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251222	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251312	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251322	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251412	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251422	черный	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5

## Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2107.01501112	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501122	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501212	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501222	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501312	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501322	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501412	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501422	черный	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001112	черный	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001122	черный	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001212	черный	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001222	черный	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001312	черный	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001322	черный	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001412	черный	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001422	черный	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501112	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501122	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501212	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501222	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501312	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501322	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501412	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501422	черный	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001112	черный	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001122	черный	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001212	черный	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001222	черный	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001312	черный	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001322	черный	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001412	черный	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001422	черный	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001112	черный	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001122	черный	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001212	черный	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0
K2107.04001222	черный	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001312	черный	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001322	черный	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001412	черный	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001422	черный	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001112	черный	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001122	черный	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001212	черный	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001222	черный	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001312	черный	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001322	черный	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001412	черный	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001422	черный	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001112	черный	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001122	черный	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001212	черный	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001222	черный	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001312	черный	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001322	черный	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001412	черный	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001422	черный	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001112	черный	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001122	черный	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001212	черный	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001222	черный	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001312	черный	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0

## Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2107.08001322	черный	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001412	черный	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001422	черный	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001112	черный	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001122	черный	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001212	черный	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001222	черный	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001312	черный	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001322	черный	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001412	черный	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001422	черный	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0