

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Стальные части воронёные.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

K0269 inch




Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Описание товара/фотография продукта



Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Чертежи

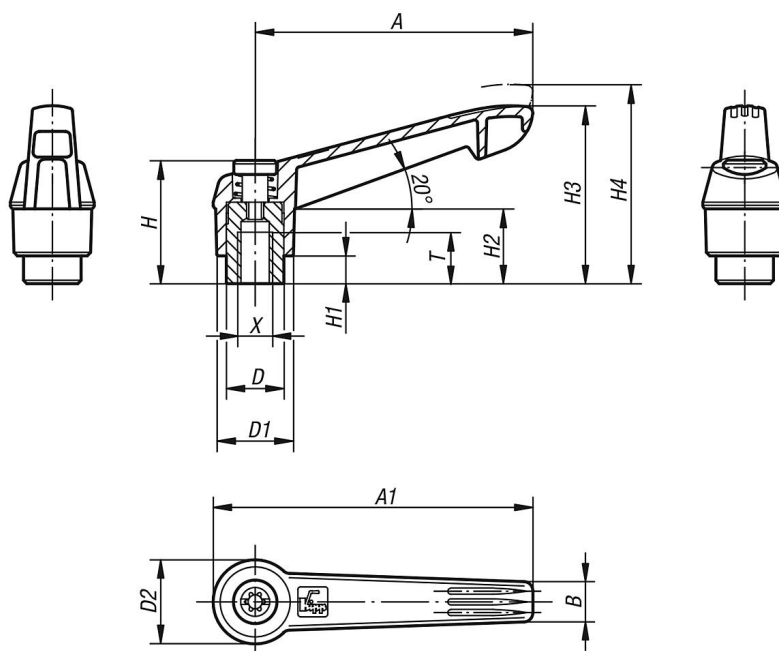

Обзор изделий

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.1AE1	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1AE2	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1AE16	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1AE84	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1AE86	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1AE87	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A01	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A02	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A016	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A084	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A086	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A087	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A11	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A12	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A116	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A184	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A186	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A187	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A21	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A22	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.2A21	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A22	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A31	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

**Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из вороненой стали - inch**

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.2A32	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A316	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A384	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A386	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A387	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.3A31	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A32	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A316	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A384	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A386	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A387	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A41	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A42	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A416	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A484	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A486	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A487	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.4A41	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A42	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A416	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A484	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A486	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A487	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A51	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A52	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A516	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A584	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A586	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A587	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.5A51	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A52	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A516	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A584	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A586	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A587	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A61	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A62	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26