

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные детали, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта




Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи

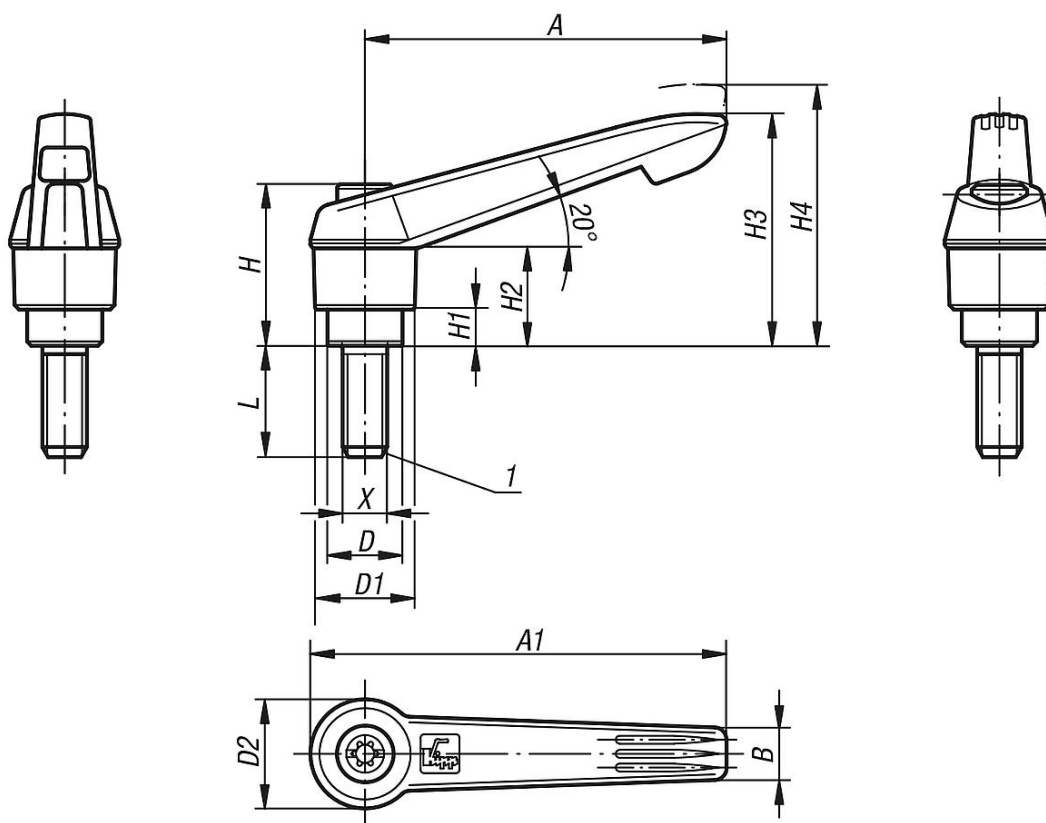

Обзор изделий

Рычаги зажимные с наружной резьбой и полимерной ручкой, стальные части из нержавеющей стали

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|---------------|----------------------|---------------------|--------|----|----|----|------|------|----|----|----|------|----|----|-----|--------------|----|
| K0270.1051X10 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|----|----|----|------|------|----|----|----|------|----|----|-----|--------------|----|
| K0270.1052X10 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10516X10 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10586X10 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10587X10 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10584X10 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10588X10 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.1051X15 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.1052X15 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10516X15 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10586X15 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10587X15 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10584X15 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10588X15 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.1051X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.1052X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10516X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10586X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10587X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10584X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10588X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.1051X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.1052X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10516X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10586X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10587X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10584X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10588X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.1061X10 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.1062X10 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10616X10 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10686X10 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10687X10 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10684X10 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.10688X10 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |
| K0270.1061X15 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.1062X15 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10616X15 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10686X15 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10687X15 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10684X15 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.10688X15 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |
| K0270.1061X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.1062X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10616X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10686X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10687X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10684X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.10688X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |
| K0270.1061X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.1062X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10616X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10686X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10687X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10684X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.10688X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |
| K0270.1061X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.1062X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.10616X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.10686X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.10687X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.10684X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |
| K0270.10688X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|----|------|----|------|------|-----|------|------|------|----|----|-----|--------------|----|
| K0270.1061X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.1062X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.10616X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.10686X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.10687X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.10684X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.10688X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |
| K0270.1061X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.1062X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.10616X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.10686X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.10687X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.10684X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.10688X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |
| K0270.2061X15 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.2062X15 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20616X15 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20686X15 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20687X15 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20684X15 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20688X15 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.2061X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2062X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20616X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20686X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20687X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20684X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20688X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2061X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2062X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20616X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20686X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20687X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20684X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20688X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2061X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2062X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20616X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20686X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20687X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20684X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20688X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2061X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2062X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20616X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20686X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20687X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20684X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20688X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2061X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2062X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20616X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20686X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20687X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20684X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20688X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2061X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.2062X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20616X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20686X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20687X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20684X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|-----|------|----|------|------|-----|------|------|------|----|----|-----|--------------|----|
| K0270.20688X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.2081X15 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.2082X15 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20816X15 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20886X15 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20887X15 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20884X15 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.20888X15 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |
| K0270.2081X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2082X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20816X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20886X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20887X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20884X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.20888X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2081X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2082X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20816X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20886X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20887X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20884X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.20888X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2081X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2082X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20816X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20886X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20887X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20884X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.20888X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2081X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2082X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20816X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20886X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20887X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20884X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.20888X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2081X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2082X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20816X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20886X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20887X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20884X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.20888X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2081X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.2082X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20816X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20886X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20887X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20884X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.20888X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.2101X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2102X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.21016X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.21086X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.21087X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.21084X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.21088X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |
| K0270.2101X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2102X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.21016X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.21086X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.21087X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|-----|--------------|----|
| K0270.21084X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.21088X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |
| K0270.2101X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2102X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.21016X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.21086X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.21087X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.21084X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.21088X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |
| K0270.2101X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2102X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.21016X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.21086X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.21087X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.21084X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.21088X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |
| K0270.2101X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2102X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.21016X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.21086X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.21087X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.21084X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.21088X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |
| K0270.2101X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.2102X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.21016X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.21086X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.21087X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.21084X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.21088X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |
| K0270.3081X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.3082X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.30816X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.30886X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.30887X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.30884X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.30888X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.3081X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.3082X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.30816X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.30886X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.30887X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.30884X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.30888X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.3081X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.3082X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.30816X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.30886X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.30887X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.30884X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.30888X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.3081X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.3082X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.30816X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.30886X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.30887X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.30884X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.30888X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.3081X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.3082X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.30816X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.30886X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|-----|----|------|------|----|----|----|------|----|----|------|----|--------------|----|
| K0270.30887X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.30884X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.30888X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.3081X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.3082X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.30816X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.30886X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.30887X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.30884X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.30888X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.3101X20 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.3102X20 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.31016X20 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.31086X20 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.31087X20 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.31084X20 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.31088X20 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |
| K0270.3101X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.3102X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.31016X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.31086X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.31087X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.31084X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.31088X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |
| K0270.3101X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.3102X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.31016X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.31086X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.31087X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.31084X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.31088X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |
| K0270.3101X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.3102X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.31016X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.31086X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.31087X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.31084X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.31088X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |
| K0270.3101X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.3102X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.31016X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.31086X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.31087X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.31084X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.31088X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |
| K0270.3101X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.3102X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.31016X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.31086X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.31087X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.31084X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.31088X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |
| K0270.4121X25 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.4122X25 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.41216X25 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.41286X25 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.41287X25 | ярко-синий RAL 5017 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.41284X25 | ярко-красный RAL 3020 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.41288X25 | светло-серый RAL 7035 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K0270.4121X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.4122X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.41216X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|-----|----|------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|------|--------------|----|
| K0270.41286X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.41287X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.41284X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.41288X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K0270.4121X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.4122X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.41216X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.41286X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.41287X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.41284X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.41288X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K0270.4121X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.4122X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.41216X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.41286X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.41287X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.41284X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.41288X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K0270.4121X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.4122X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.41216X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.41286X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.41287X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.41284X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.41288X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K0270.5161X30 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.5162X30 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.51616X30 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.51686X30 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.51687X30 | ярко-синий RAL 5017 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.51684X30 | ярко-красный RAL 3020 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.51688X30 | светло-серый RAL 7035 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |
| K0270.5161X40 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.5162X40 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.51616X40 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.51686X40 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.51687X40 | ярко-синий RAL 5017 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.51684X40 | ярко-красный RAL 3020 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.51688X40 | светло-серый RAL 7035 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |
| K0270.5161X50 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.5162X50 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.51616X50 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.51686X50 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.51687X50 | ярко-синий RAL 5017 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.51684X50 | ярко-красный RAL 3020 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.51688X50 | светло-серый RAL 7035 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |
| K0270.5161X60 | чёрно-серый RAL 7021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.5162X60 | оранжевый чистый RAL 2004 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.51616X60 | ярко-жёлтый RAL 1021 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.51686X60 | ярко-зелёный RAL 6032 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.51687X60 | ярко-синий RAL 5017 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.51684X60 | ярко-красный RAL 3020 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |
| K0270.51688X60 | светло-серый RAL 7035 | - | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |