

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.

Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).

Указатель уровня масла из цинка.

Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.

Исполнение:

Корпус, цвет черный.

Крышка, цвет красный.

Тонкость фильтрации 50 мкм.

Указатель уровня масла из фосфатированной стали.

Указание:

Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма А: без воздушного фильтра

Форма В: с воздушным фильтром

Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.


По запросу:

Маркировка Min-Max.

Указание на чертеже:

- 1) Крышка
- 2) Воздушный фильтр только у формы В
- 3) Уплотнительное кольцо

Чертежи

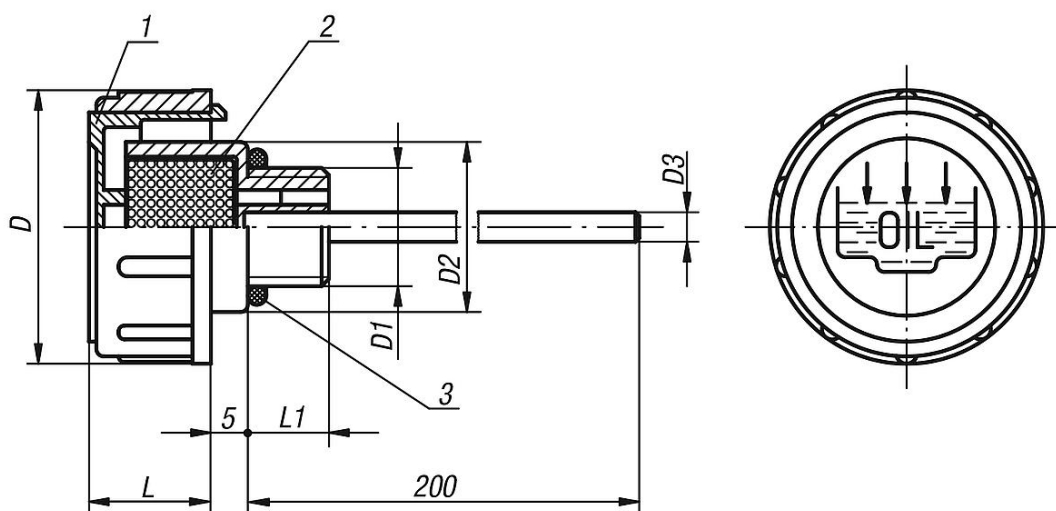

Обзор изделий

