


Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Descrizione articolo/immagini prodotto

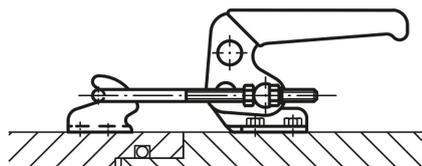

Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox.

Versione:

zincato e passivato.

Acciaio inox non trattato.


Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Nota:

Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.

La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.

Disegni

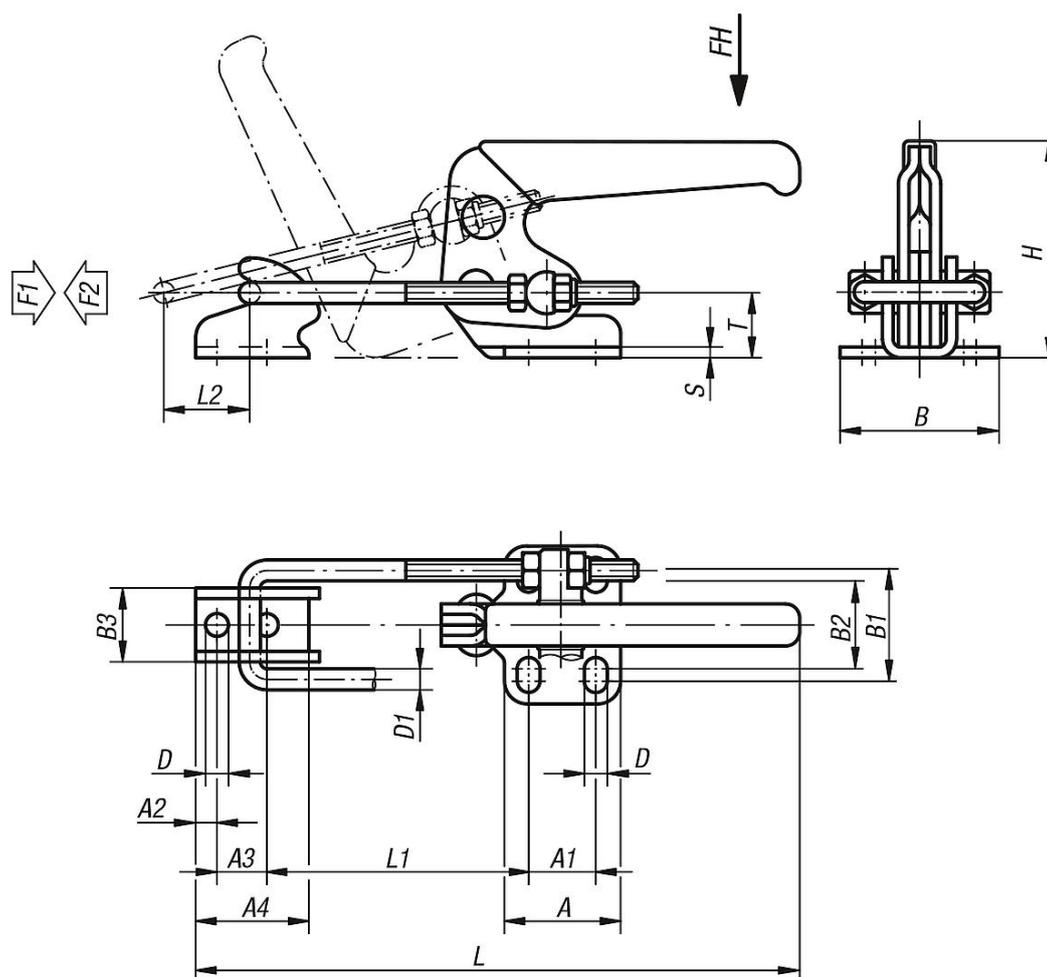

Sintesi articoli

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F2 N	Forza di trazione F1 N	Corsa L max.	Corsa L min	Corsa L1 max.	Corsa L1 min.	Corsa di serraggio L2
K0080.0140	acciaio	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
K0080.0250	acciaio	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
K0080.0450	acciaio	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32
K0080.0140N	acciaio inox	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
K0080.0250N	acciaio inox	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
K0080.0450N	acciaio inox	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32

N. ordine	Materiale corpo base	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	H	S	T
K0080.0140	acciaio	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
K0080.0250	acciaio	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
K0080.0450	acciaio	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5
K0080.0140N	acciaio inox	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
K0080.0250N	acciaio inox	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
K0080.0450N	acciaio inox	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5