

Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty, kuličkové klece ocel.

Kuličky z oceli C.

Provedení:

Lišty pozinkované v ohni.

Kuličkové klece pozinkované.

Kuličky, kaleny.

Upozornění:






U teleskopických lišt s extra výsuvem je zdvih větší než montážní délka, což zaručuje vyšší komfort a lepší přístupnost. Díky systému „Soft-Control“ je teleskopická lišta při zavírání tlumeně zachycena a zavírá se samovolně. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.

Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg

Výkresy

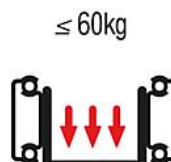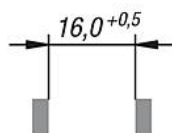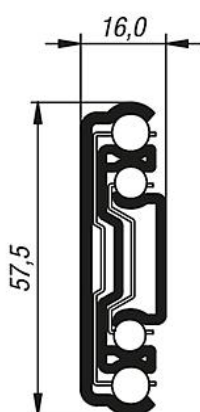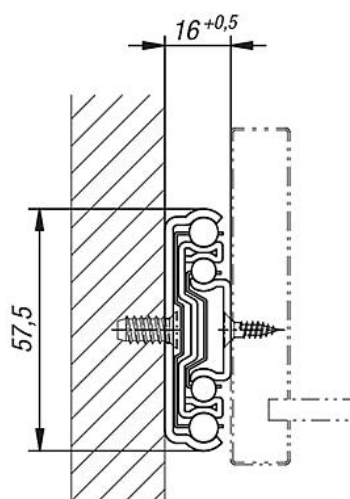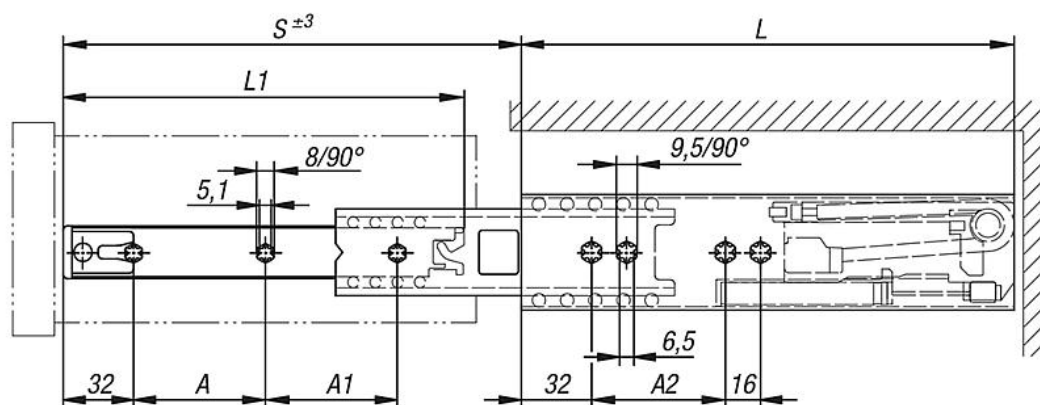

Přehled zboží

Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg

Přehled zboží

Pokyny k tomuto zboží

Upozornění: Zde naleznete výrobky, které brzy budou vyškrtnuty ze sortimentu a speciální slevy.

Prodej po párech