

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь.

Рукоятка из полиамида.

Скоба разблокировки из термоэластопласта.

### Исполнение:

Без покрытия.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

### Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.

### По запросу:

Другие цвета рукоятки.

### Принадлежности:

K0106

K0384


K0390

K0392

K0667

## Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Чертежи

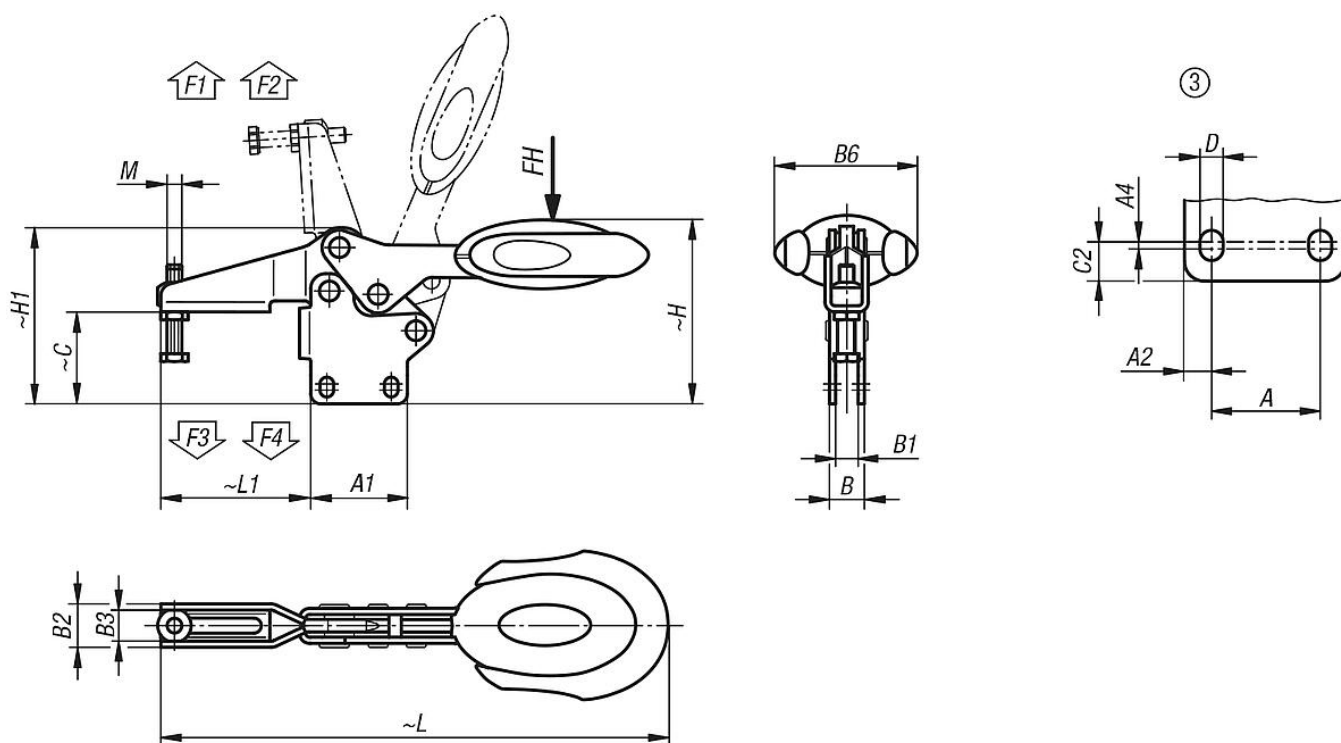

### Обзор изделий

#### Устройство прижимное горизонтальное со стопором, с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Номер заказа	Цвет компонента	Расположение отверстий	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н
K0661.106101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.106100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.106103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

Номер заказа	Цвет компонента	M	A	A1	A2	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.106101	синий ультрамариновый RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108101	синий ультрамариновый RAL 5002	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.106100	чёрно-серый RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108100	чёрно-серый RAL 7021	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.106103	ярко-красный RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108103	ярко-красный RAL 3020	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9