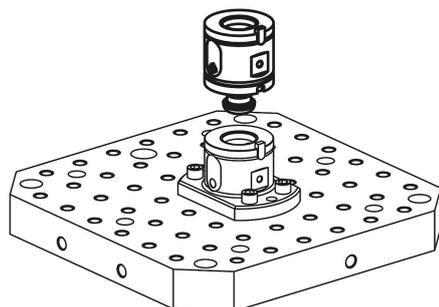


5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Основной корпус, улучшенная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.

Исполнение:

Основной корпус и зажимные болты — оксидированные,
функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.

Указание:


5-осевые конструктивные модули UNILOCK служат для повышения базовых модулей и конструктивных приращений. Исходя из ситуации, оптимальная высота зажима может достигаться благодаря комбинации базового модуля с конструктивным модулем.

По запросу:

Со стопорением вращения

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм

Чертежи

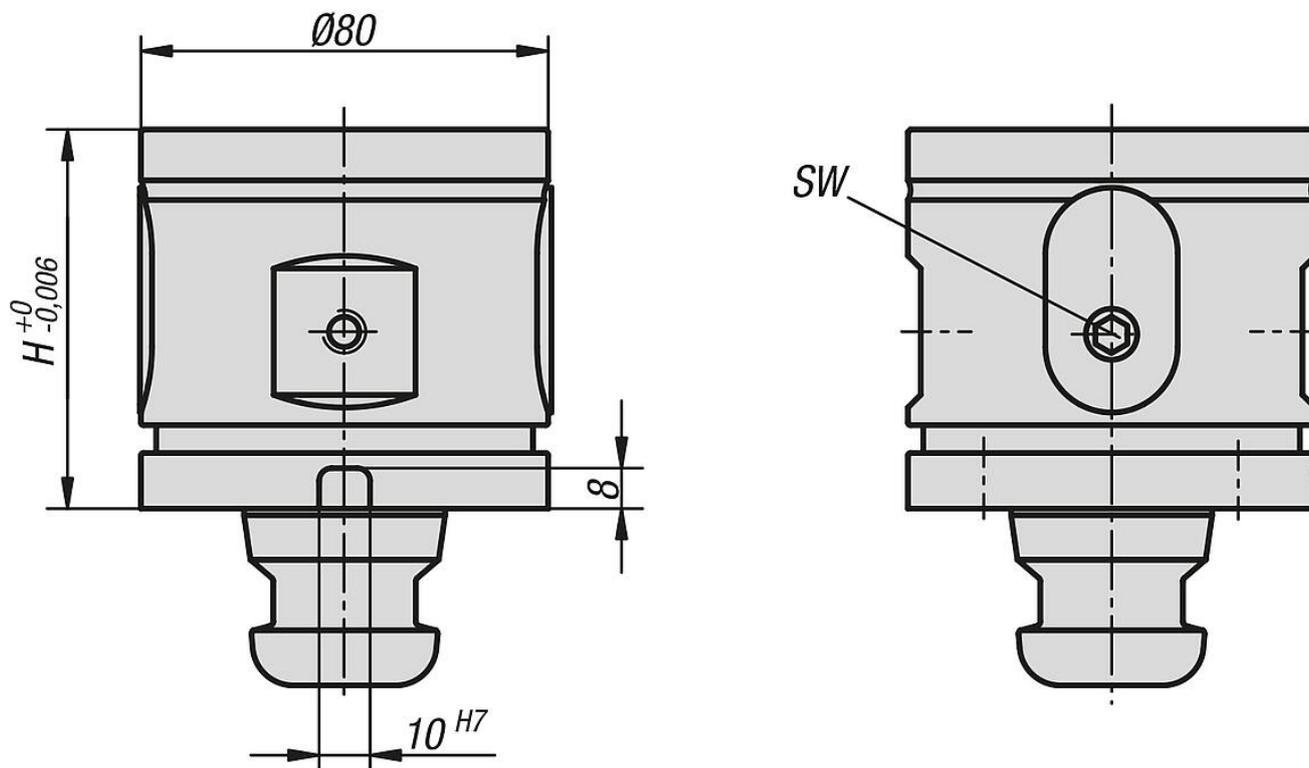

Обзор изделий

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK

Номер заказа	Тип формы	H	SW	Момент затяжки макс. Нм	Усилие зажима кН	вес кг
K0963.120750	без защиты от проворачивания	75	6	15	15	2,64
K0963.121000	без защиты от проворачивания	100	6	15	15	3,78
K0963.121250	без защиты от проворачивания	125	6	15	15	4,625