

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

без покрытия.

С полированной ручкой.

Указание:

Шпингалеты с управляющей ручкой. Установка справа или слева, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.


* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка

Чертежи

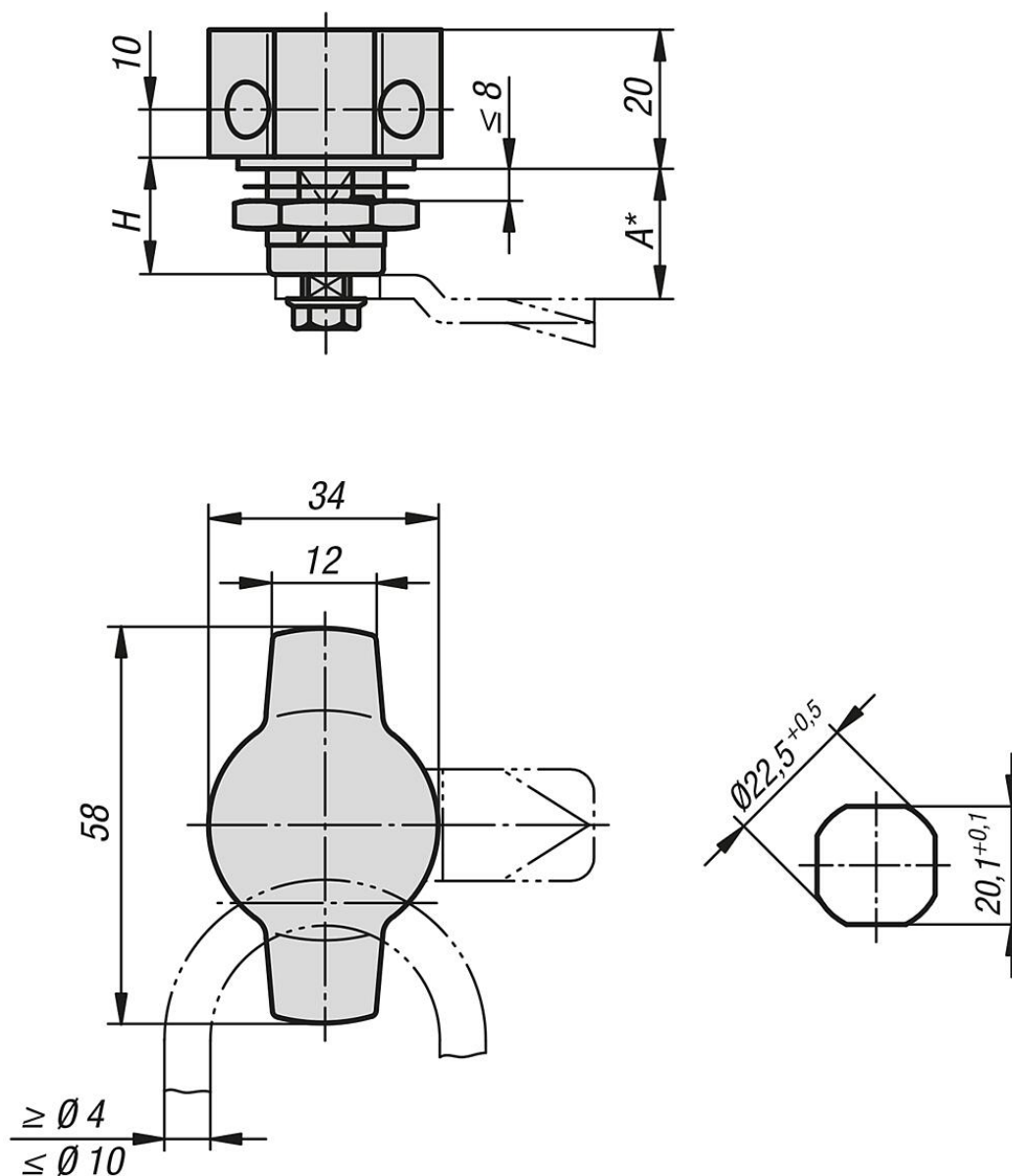

Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка

Номер заказа	Приведение в действие	Н
K1358.18	Запираемая рукоятка	18