


Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма В, укороченное колено

Описание товара/фотография продукта

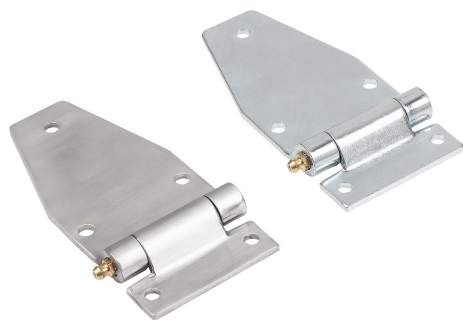

Описание

Материал:

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Сталь оцинкованная, хромированная или матовая латунированная.

Нержавеющая сталь, матовая полированная.

Указание:


Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Указание на чертеже:

- 1) Оба ролика длинного колена, сварные
- 2) Пресс-масленка
- 3) Фиксированный штифт

Чертежи

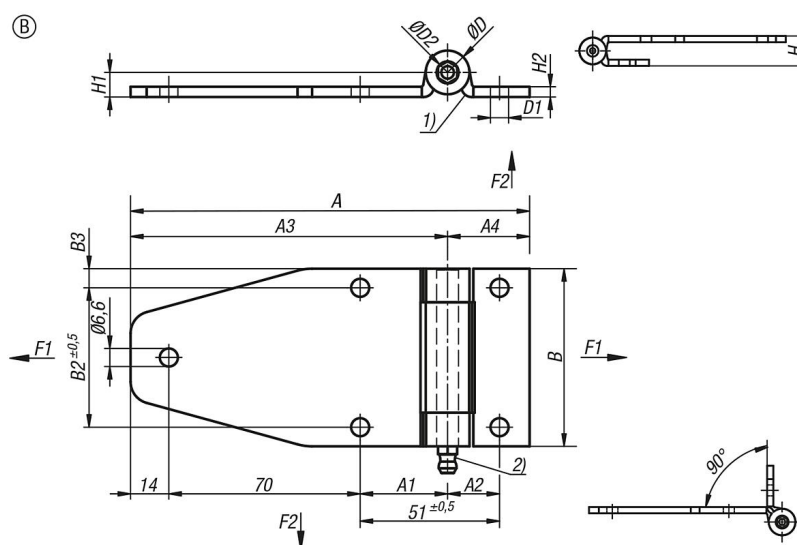

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма В, укороченное колено

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3
K1347.063011619320	B	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	146	32	19	116	30	65	51	7
K1347.063011619321	B	-	Сталь	оцинкованная	146	32	19	116	30	65	51	7

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.063011619320	16	6,6	8	18	9	3,75
K1347.063011619321	16,5	6,6	8	19	9,5	4