

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н·м, без пружины

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Исполнение:

Черные анодированные.

Указание:

Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открытия 270°.

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н·м, без пружины

Чертежи

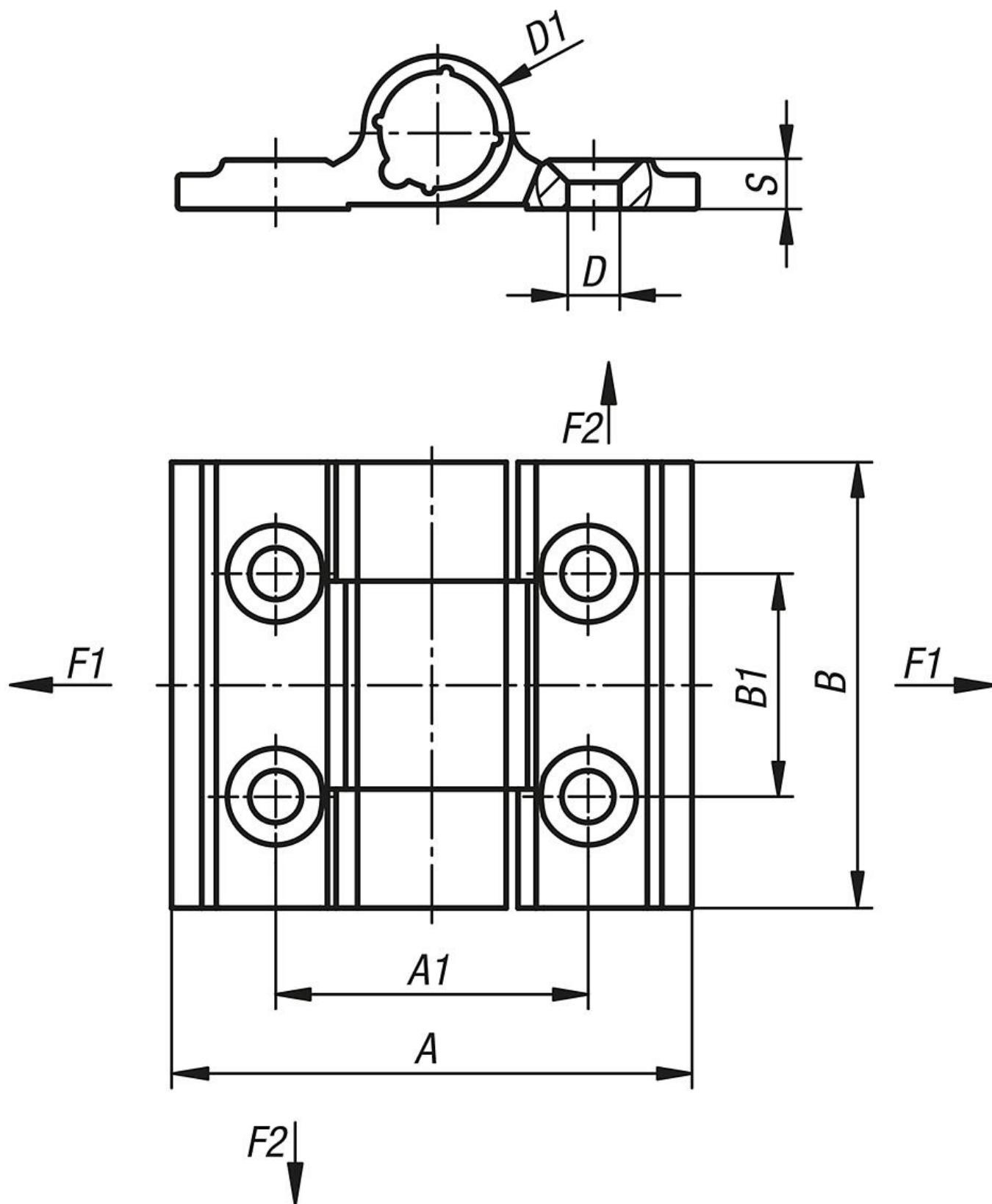

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н·м, без пружины**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	F1 N	F2 N	S	Тип изделия	Вариант крепления
K1178.35302	бесцветный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	1210	1310	3,3	Петля	крепежными отверстиями
K1178.353021	черный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	1210	1310	3,3	Петля	крепежными отверстиями