

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма В, квадратная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.


Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи

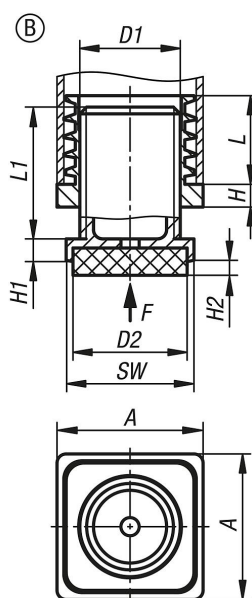

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2035.3030101529	для квадратных труб	В	квадратный	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1-1,5

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма В, квадратная

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2035.3030101560	для квадратных труб	В	квадратный	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1-1,5
K2035.3030152029	для квадратных труб	В	квадратный	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1,5-2
K2035.3030152060	для квадратных труб	В	квадратный	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1,5-2
K2035.3535152029	для квадратных труб	В	квадратный	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535152060	для квадратных труб	В	квадратный	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535202529	для квадратных труб	В	квадратный	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x2-2,5
K2035.3535202560	для квадратных труб	В	квадратный	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x2-2,5
K2035.4040152029	для квадратных труб	В	квадратный	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040152060	для квадратных труб	В	квадратный	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040202529	для квадратных труб	В	квадратный	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4040202560	для квадратных труб	В	квадратный	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4545152029	для квадратных труб	В	квадратный	45	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	45x45x1,5-2
K2035.5050152031	для квадратных труб	В	квадратный	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	50x50x1,5-2