

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали, текстурированная матовая поверхность

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность

Чертежи

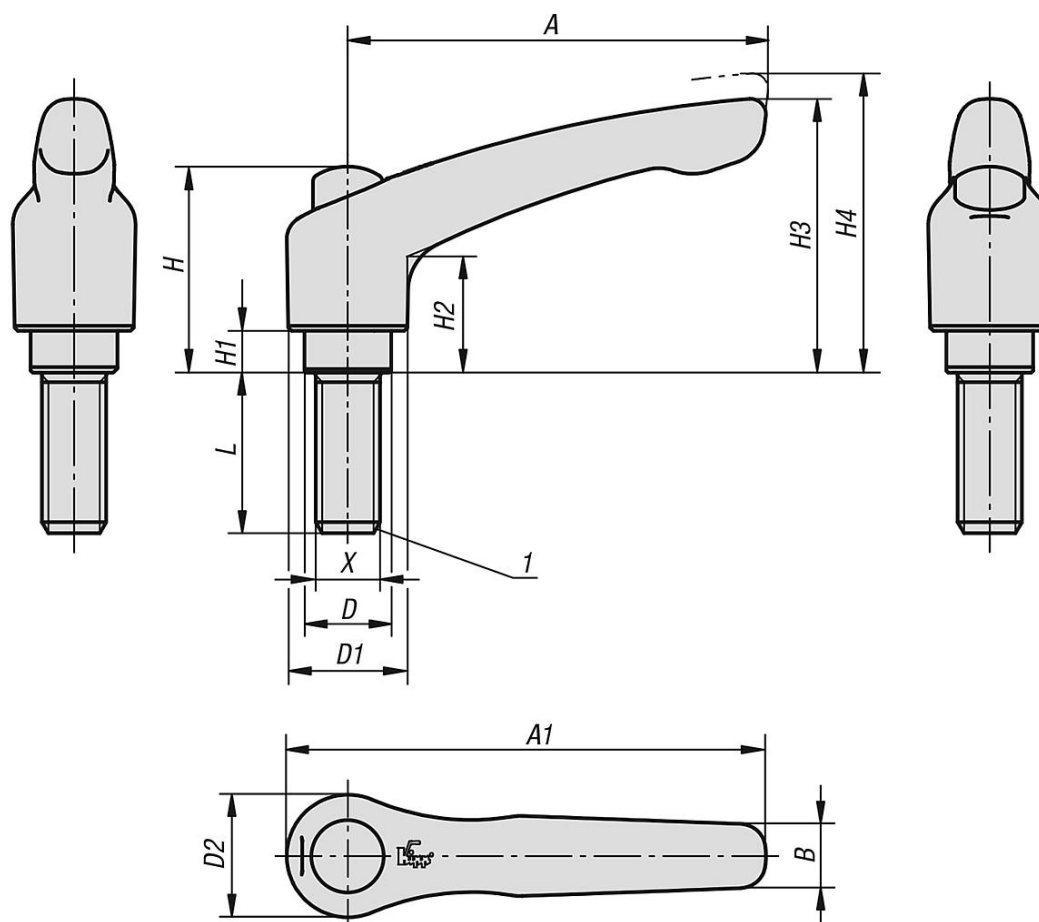

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.9206181X15	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X20	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X25	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X30	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X40	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X50	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X60	2	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X15	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X20	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X25	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X30	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X40	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X50	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X60	2	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X15	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X20	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X25	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X30	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X40	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X50	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X60	2	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X15	2	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X20	2	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X25	2	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

Обзор изделий

3/6

Обзор изделий

4/6

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.9210187X20	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X25	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X30	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X40	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X50	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X60	2	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X20	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X25	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X30	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X40	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X50	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X60	2	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9308181X20	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X25	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X30	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X40	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X50	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X60	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X20	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X25	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X30	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X40	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X50	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X60	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X20	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X25	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X30	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X40	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X50	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X60	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X20	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X25	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X30	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X40	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X50	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X60	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X20	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X25	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X30	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X40	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X50	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X60	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X20	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X25	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X30	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X40	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X50	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X60	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X20	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X25	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X30	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X40	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X50	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X60	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X20	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X25	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X30	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X40	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X50	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X60	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X20	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X25	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность
Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.9310181X30	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310181X40	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310181X50	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310181X60	3	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X20	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X25	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X30	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X40	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X50	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310182X60	3	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X20	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X25	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X30	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X40	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X50	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310183X60	3	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X20	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X25	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X30	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X40	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X50	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310184X60	3	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X20	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X25	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X30	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X40	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X50	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310185X60	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X20	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X25	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X30	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X40	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X50	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310186X60	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X20	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X25	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X30	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X40	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X50	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310187X60	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X20	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X25	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X30	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X40	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X50	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	
K0123.9310188X60	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10 60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	