

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.

Указанные значения грузоподъемности определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.


Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Диапазон температур:

-20 °C - +70 °C.

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Чертежи

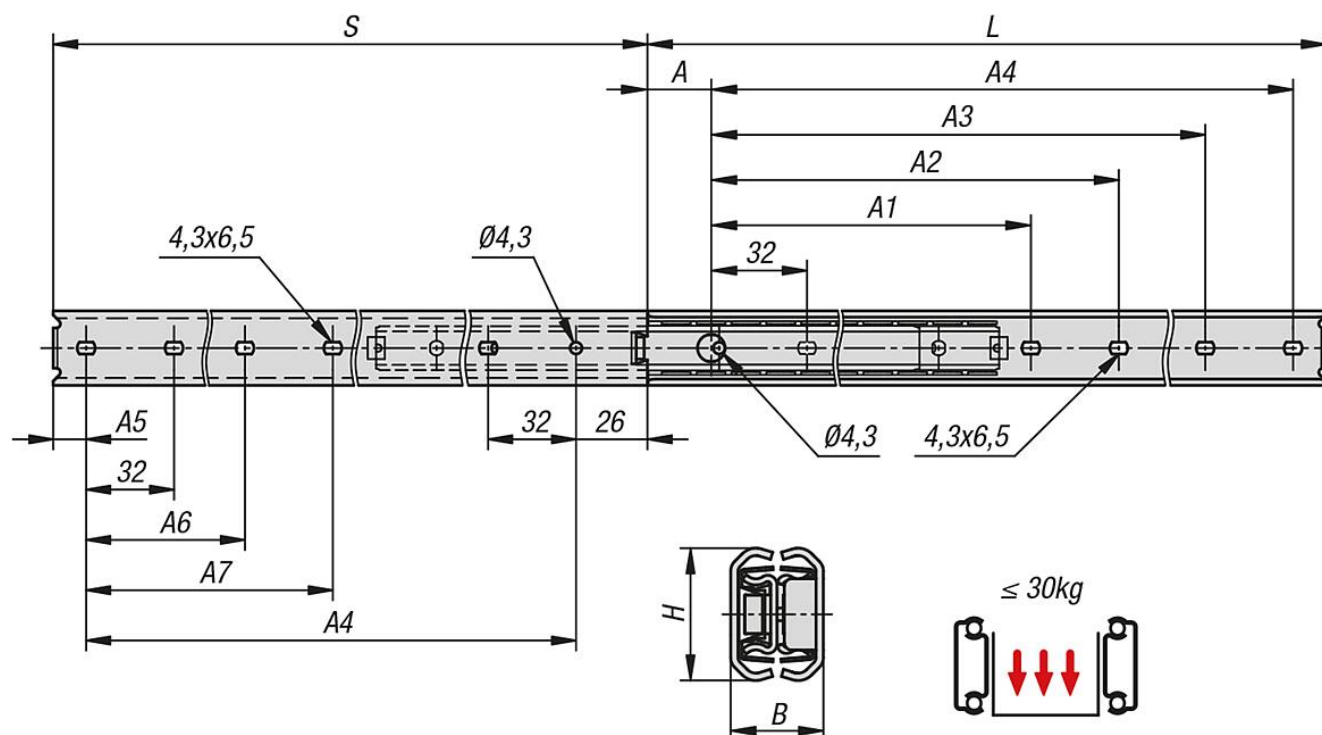

Обзор изделий

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Ход S	L	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	монтаж	Тип изделия	Вид упаковки
K2090.0200	26	-	-	128	160	14	-	-	19	27,1	205,5	200	22	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0250	26	-	-	160	192	32	-	-	19	27,1	255	250	25	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0300	26	-	-	224	256	18	-	-	19	27,1	304	300	28	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0350	26	-	-	256	288	36	-	-	19	27,1	353	350	30	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0400	26	192	224	320	352	22	128	160	19	27,1	402	400	30	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0450	26	224	256	384	416	8	160	192	19	27,1	452	450	28	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0500	26	256	288	416	448	26	160	192	19	27,1	501	500	25	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0550	26	256	288	480	512	12	224	256	19	27,1	550	550	22	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2090.0600	26	288	320	512	544	30	224	256	19	27,1	599	600	20	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара