


## Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей

### Описание товара/фотография продукта

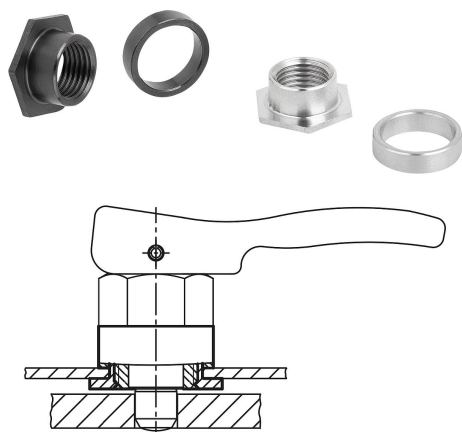

### Описание

#### Описание продукта:

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей предназначены для крепления упорных штифтов, например, к листовому металлу.

#### Материал:


Автоматная сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

#### Исполнение:

Автоматная сталь, вороненая.

Нержавеющая сталь, Без покрытия.

### Чертежи

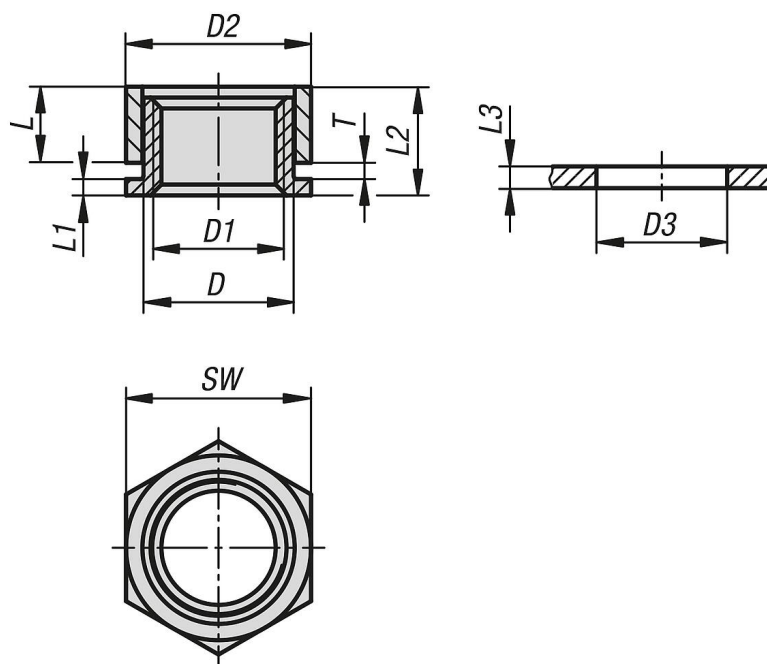

### Обзор изделий

#### Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей

| Номер заказа | Материал основы | D    | D1      | D2 | D3 | L | L1  | L2 | L3=толщина стенки | SW | T=длина зажима |
|--------------|-----------------|------|---------|----|----|---|-----|----|-------------------|----|----------------|
| K2146.10115  | Сталь           | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 5 | 1,5 | 8  | 1-2               | 16 | 1,5            |
| K2146.10125  | Сталь           | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 4 | 1,5 | 8  | 2-3               | 16 | 2,5            |
| K2146.10135  | Сталь           | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 3 | 1,5 | 8  | 3-4               | 16 | 3,5            |
| K2146.10145  | Сталь           | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 2 | 1,5 | 8  | 4-5               | 16 | 4,5            |
| K2146.12115  | Сталь           | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 7 | 1,5 | 10 | 1-2               | 17 | 1,5            |
| K2146.12125  | Сталь           | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 6 | 1,5 | 10 | 2-3               | 17 | 2,5            |
| K2146.12135  | Сталь           | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 5 | 1,5 | 10 | 3-4               | 17 | 3,5            |
| K2146.12145  | Сталь           | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 4 | 1,5 | 10 | 4-5               | 17 | 4,5            |
| K2146.16120  | Сталь           | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 8 | 2   | 12 | 1,5-2,5           | 22 | 2              |
| K2146.16130  | Сталь           | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 7 | 2   | 12 | 2,5-3,5           | 22 | 3              |
| K2146.16140  | Сталь           | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 6 | 2   | 12 | 3,5-4,5           | 22 | 4              |

## Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей

## Обзор изделий

| Номер заказа | Материал основы   | D    | D1      | D2 | D3 | L  | L1  | L2 | L3=толщина стенки | SW | T=длина зажима |
|--------------|-------------------|------|---------|----|----|----|-----|----|-------------------|----|----------------|
| K2146.16150  | Сталь             | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 5  | 2   | 12 | 4,5-5,5           | 22 | 5              |
| K2146.16160  | Сталь             | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 4  | 2   | 12 | 5,5-6,5           | 22 | 6              |
| K2146.20120  | Сталь             | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 11 | 2   | 15 | 1,5-2,5           | 27 | 2              |
| K2146.20130  | Сталь             | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 10 | 2   | 15 | 2,5-3,5           | 27 | 3              |
| K2146.20140  | Сталь             | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 9  | 2   | 15 | 3,5-4,5           | 27 | 4              |
| K2146.20150  | Сталь             | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 8  | 2   | 15 | 4,5-5,5           | 27 | 5              |
| K2146.20160  | Сталь             | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 7  | 2   | 15 | 5,5-6,5           | 27 | 6              |
| K2146.110115 | нержавеющая сталь | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 5  | 1,5 | 8  | 1-2               | 16 | 1,5            |
| K2146.110125 | нержавеющая сталь | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 4  | 1,5 | 8  | 2-3               | 16 | 2,5            |
| K2146.110135 | нержавеющая сталь | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 3  | 1,5 | 8  | 3-4               | 16 | 3,5            |
| K2146.110145 | нержавеющая сталь | 11,8 | M10x1   | 15 | 12 | 2  | 1,5 | 8  | 4-5               | 16 | 4,5            |
| K2146.112115 | нержавеющая сталь | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 7  | 1,5 | 10 | 1-2               | 17 | 1,5            |
| K2146.112125 | нержавеющая сталь | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 6  | 1,5 | 10 | 2-3               | 17 | 2,5            |
| K2146.112135 | нержавеющая сталь | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 5  | 1,5 | 10 | 3-4               | 17 | 3,5            |
| K2146.112145 | нержавеющая сталь | 13,8 | M12x1,5 | 17 | 14 | 4  | 1,5 | 10 | 4-5               | 17 | 4,5            |
| K2146.116120 | нержавеющая сталь | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 8  | 2   | 12 | 1,5-2,5           | 22 | 2              |
| K2146.116130 | нержавеющая сталь | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 7  | 2   | 12 | 2,5-3,5           | 22 | 3              |
| K2146.116140 | нержавеющая сталь | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 6  | 2   | 12 | 3,5-4,5           | 22 | 4              |
| K2146.116150 | нержавеющая сталь | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 5  | 2   | 12 | 4,5-5,5           | 22 | 5              |
| K2146.116160 | нержавеющая сталь | 17,8 | M16x1,5 | 22 | 18 | 4  | 2   | 12 | 5,5-6,5           | 22 | 6              |
| K2146.120120 | нержавеющая сталь | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 11 | 2   | 15 | 1,5-2,5           | 27 | 2              |
| K2146.120130 | нержавеющая сталь | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 10 | 2   | 15 | 2,5-3,5           | 27 | 3              |
| K2146.120140 | нержавеющая сталь | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 9  | 2   | 15 | 3,5-4,5           | 27 | 4              |
| K2146.120150 | нержавеющая сталь | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 8  | 2   | 15 | 4,5-5,5           | 27 | 5              |
| K2146.120160 | нержавеющая сталь | 21,8 | M20x1,5 | 26 | 22 | 7  | 2   | 15 | 5,5-6,5           | 27 | 6              |