

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 6675 Н

Описание товара/фотография продукта



### Описание

**Материал:**

Сталь.

**Исполнение:**


Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.

**Указание:**

Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.

Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.

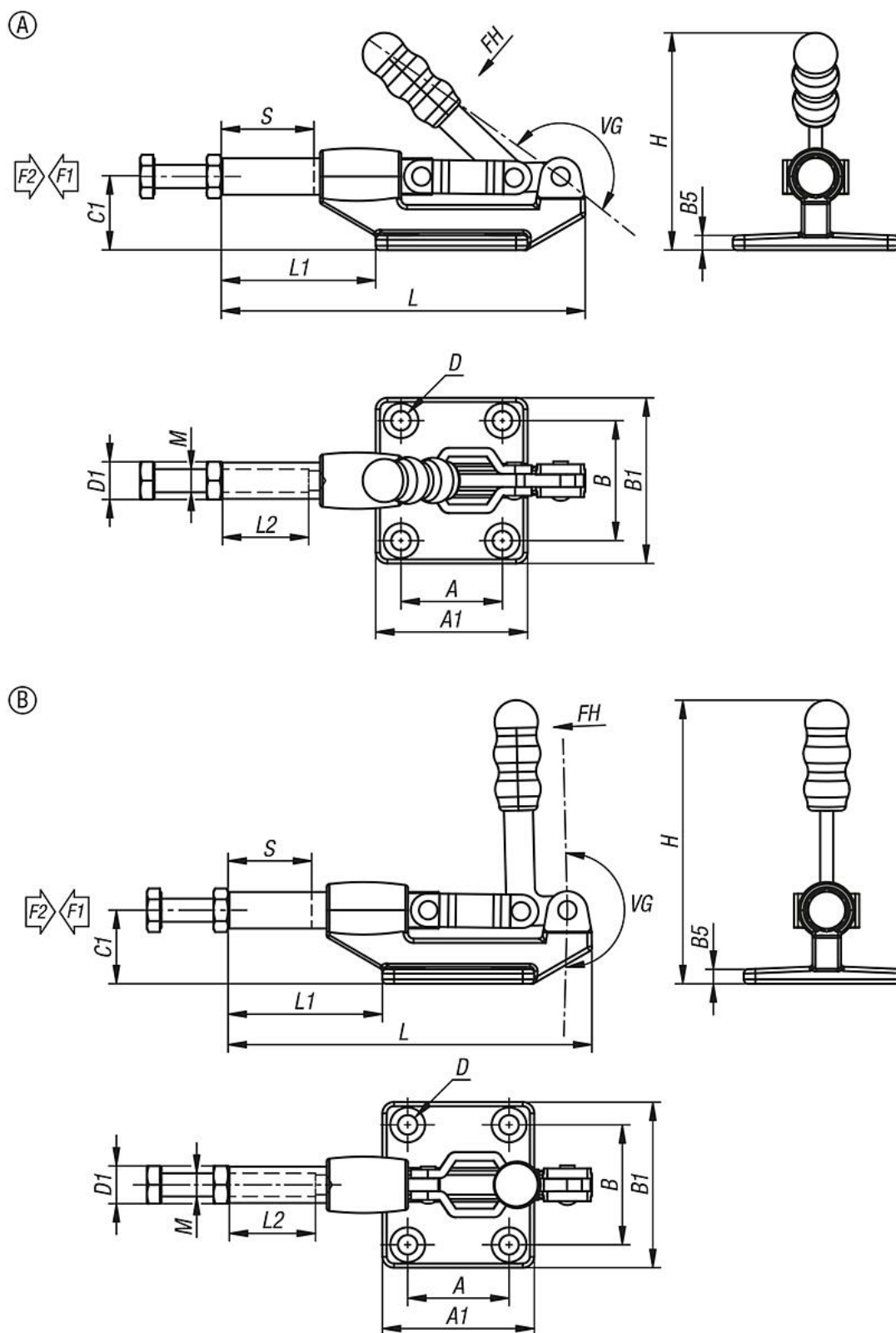

## Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н

# Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 6675 Н

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | A    | A1   | B    | B1   | B5  | C1   | D   | D1   | H     | Ход<br>S | L     | L1    | L2   | M      | Угол<br>поворота<br>ручки | Усилие<br>от руки<br>FH - Н | Зажимное<br>усилие<br>F1 Н | Крепежная<br>сила<br>F2 Н |
|--------------|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-------|----------|-------|-------|------|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| K2289.022501 | A     | 35   | 52,4 | 41,4 | 57,2 | 5   | 25,4 | 6,7 | 12,6 | 75    | 32       | 125,5 | 53,3  | 30,2 | M8x50  | 183°                      | 60                          | 1300                       | 2250                      |
| K2289.038001 | A     | 41,4 | 58,8 | 41,4 | 57,2 | 5   | 31,8 | 8,3 | 15,9 | 95,7  | 42       | 157,2 | 78    | 40   | M10x50 | 183°                      | 100                         | 1800                       | 3800                      |
| K2289.066751 | A     | 50,8 | 73,2 | 50,8 | 71,4 | 6,4 | 44,4 | 8,3 | 18,9 | 142   | 60       | 235,6 | 118,4 | 50   | M12x50 | 183°                      | 140                         | 3000                       | 6675                      |
| K2289.022502 | B     | 35   | 52,4 | 41,4 | 57,2 | 5   | 25,4 | 6,7 | 12,6 | 97,9  | 32       | 125,5 | 53,3  | 30,2 | M8x50  | 183°                      | 60                          | 1300                       | 2250                      |
| K2289.038002 | B     | 41,4 | 58,8 | 41,4 | 57,2 | 5   | 31,8 | 8,3 | 15,9 | 124,9 | 42       | 157,2 | 78    | 40   | M10x50 | 183°                      | 100                         | 1800                       | 3800                      |
| K2289.066752 | B     | 50,8 | 73,2 | 50,8 | 71,4 | 6,4 | 44,4 | 8,3 | 18,9 | 174   | 60       | 235,6 | 118,4 | 50   | M12x50 | 183°                      | 140                         | 3000                       | 6675                      |