

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и пластмассовым буртом**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Ручка, кнопка, термопласт.

Стальные части, нержавеющая сталь.

Исполнение:

Ручка, цвет черный.

Кнопка нажимная, цвет ярко-красный.

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.

Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение $(F) = S \cdot t$ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Особенности:

Форма В:

Болт с допуском h9, пластмассовый заплечик, низкая осевая нагрузка при вытягивании

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724

Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлёй K0367


Кольцо K0367

Указание на чертеже:

2) Пластмассовый буртик

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и пластмассовым буртом

Чертежи

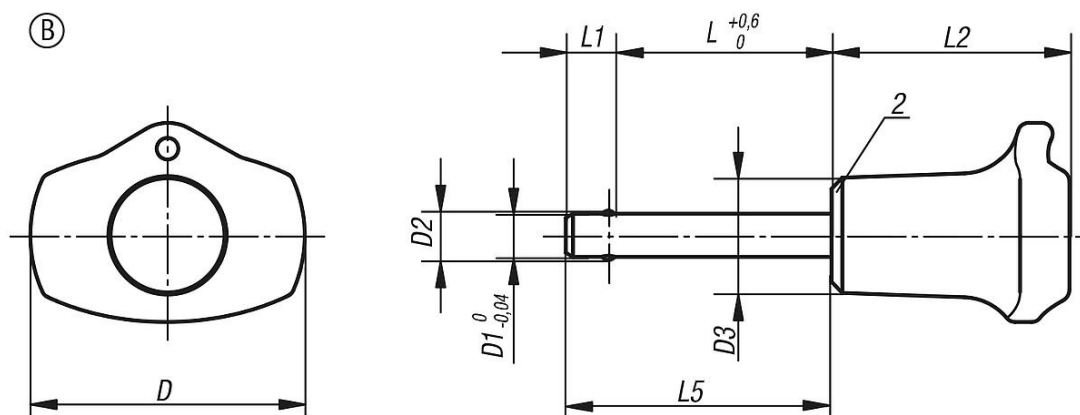

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0363.13805015	B	38	5	5,5	16	15	5,9	33	20,9	5	15
K0363.13805020	B	38	5	5,5	16	20	5,9	33	25,9	5	15
K0363.13805025	B	38	5	5,5	16	25	5,9	33	30,9	5	15
K0363.13805030	B	38	5	5,5	16	30	5,9	33	35,9	5	15
K0363.13806030	B	38	6	6,85	16	30	6,8	33	36,8	6	22
K0363.13806040	B	38	6	6,85	16	40	6,8	33	46,8	6	22
K0363.13806050	B	38	6	6,85	16	50	6,8	33	56,8	6	22
K0363.13808030	B	38	8	9,5	16	30	7,8	33	37,8	8	38
K0363.13808040	B	38	8	9,5	16	40	7,8	33	47,8	8	38
K0363.13808050	B	38	8	9,5	16	50	7,8	33	57,8	8	38