

## Зажимы прямые пластмассовые

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

#### Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

#### Указание:



Прямым зажимом можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок квадратного сечения на круглые возможно использование переходной втулки K0491.

#### По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

#### Принадлежности:


- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493

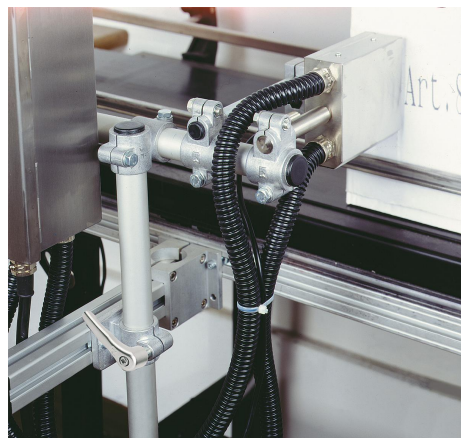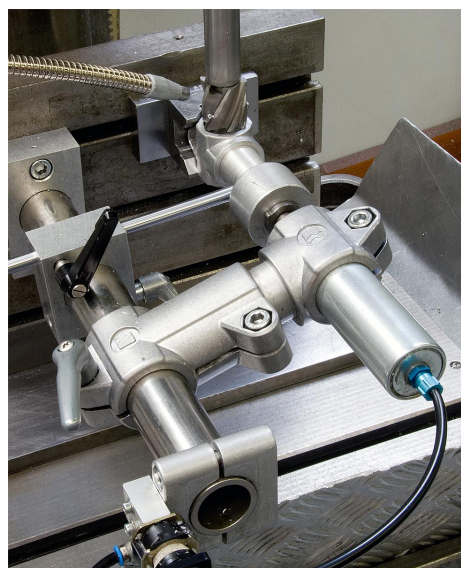

### Описание товара/фотография продукта



### Чертежи

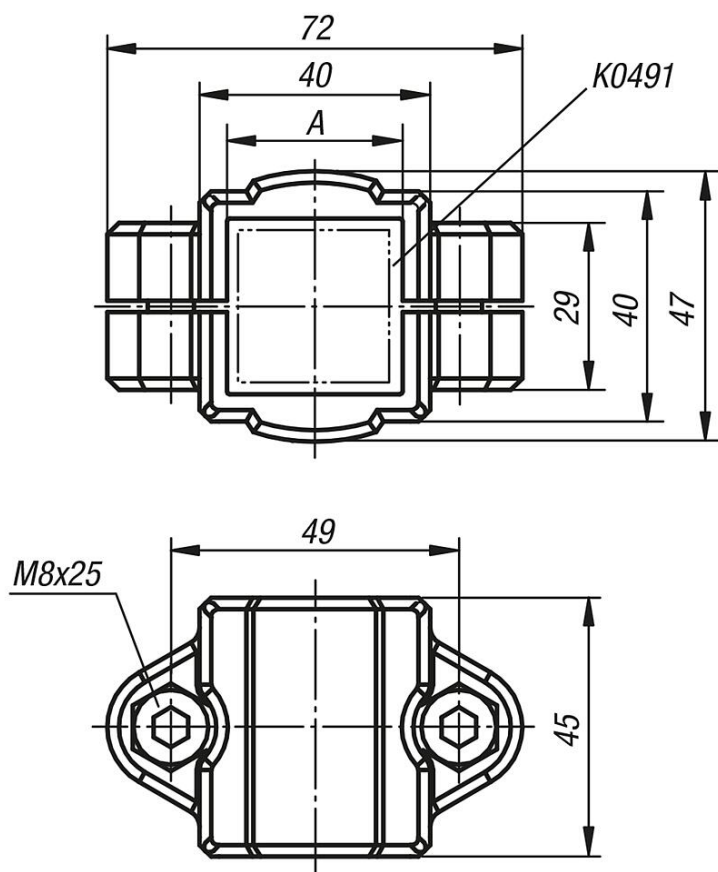

### Обзор изделий

#### Зажимы прямые, пластмассовые

## Обзор изделий

| Номер заказа | A  |
|--------------|----|
| K0481.30     | 30 |