

Подвески для панелей Ø30, тип I**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Для крепления листовых материалов на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Прочный крепежный элемент для крепления листовых материалов. Стальная скоба, выдерживающая большую нагрузку, привинчивается к профильной трубе, обеспечивая, таким образом, надежную фиксацию. В качестве альтернативы скобы можно сначала привинтить к элементу поверхности. После этого весь элемент просто навешивается на трубчатую раму.

Как правило, в каждом углу размещается подвеска для панели, форма А. Подвеска для панели формы В используется для поддержки длинных панелей. За счет этого уменьшается прогиб.

При разрезании панелей обратите внимание на следующее: Если используются соединители, то в панелях в области расположения соединителей необходимо предусмотреть выемку не менее 5 мм или зазор по периметру не менее 5 мм.

Объем поставки:**Форма А:**

1 подвеска для панели.

2 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.


Форма В:

1 подвеска для панели.

1 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.

Подвески для панелей Ø30, тип I

Чертежи

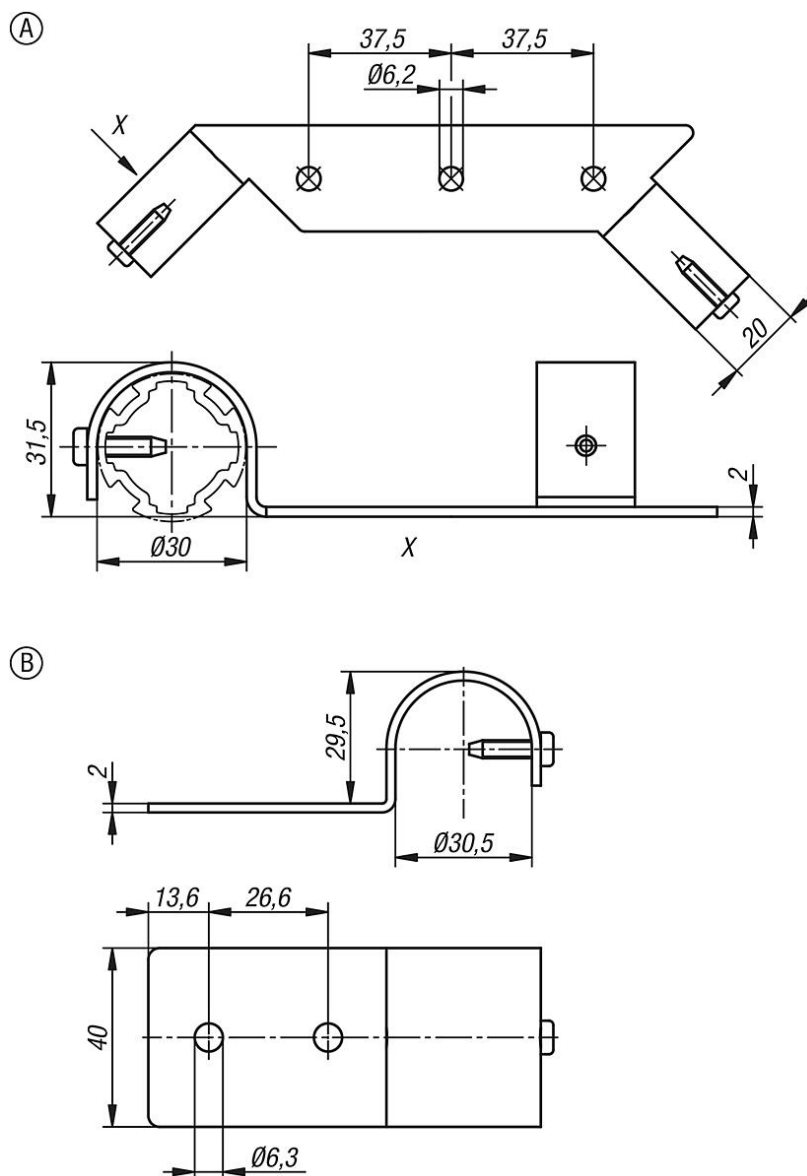

Обзор изделий

Подвески для панелей Ø30, тип I

Номер заказа	Форма	Тип формы	Профиль	ЭСР электростатический разряд
K1997.301	A	с обеих сторон	Ø30	да
K1997.302	B	простой	Ø30	нет