

Скользящие планки Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Пластмасса, ПВХ-У.


Исполнение:
Цвет серый, аналогичный RAL 7042.

Указание:
Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Износоустойчивая антифрикционная скользящая планка для легкой транспортировки товаров. Дополнительно скользящие планки можно использовать как защиту для опорной поверхности, защиту для упоров и направляющие планки.

Скользящая планка крепится без инструментов к профильной трубе Ø30.

Чертежи

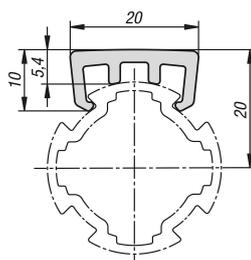

Обзор изделий

Скользящие планки Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	Длина	ЭСР электростатический разряд
K2005.302	Ø30	2000	да