

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг с полимерным покрытием.
Стальные части вороненые.

Указание:

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.


Размер «Н1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи

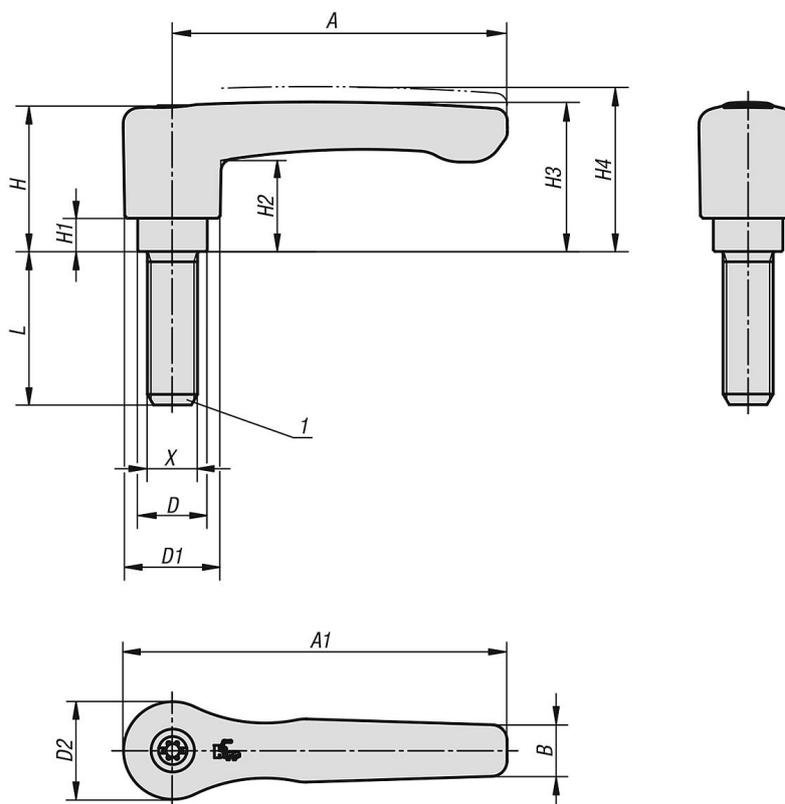

Обзор изделий

Зажимные рычаги плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0737.2061X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2061X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2061X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2061X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2061X35	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2061X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2061X45	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2061X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2061X55	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2061X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2081X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2081X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2081X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2081X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2081X35	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2081X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2081X45	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2081X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2081X55	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2081X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2101X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2101X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2101X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2101X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2101X35	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2101X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0737.206184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206184X35	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206184X45	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206184X55	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208184X35	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208184X45	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208184X55	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210184X35	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210184X45	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210184X55	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308184X35	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308184X45	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.308184X55	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.308184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.310184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.310184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.310184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.310184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.310184X35	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.310184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.310184X45	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.310184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.310184X55	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.310184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60