

Резбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма А, квадратная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Исполнение:

Корпус, черный.


Указание:

Резбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубах.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи

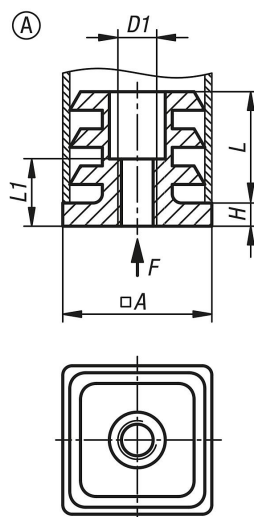

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2031.2020081520	A	квадратный	20	M8	5	16,5	14,5	2	20x20x1,5-2
K2031.2222081520	A	квадратный	22	M8	5	16,5	14,5	2	22x22x1,5-2
K2031.2525081520	A	квадратный	25	M8	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2
K2031.3030081520	A	квадратный	30	M8	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030082530	A	квадратный	30	M8	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232081520	A	квадратный	32	M8	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434081520	A	квадратный	34	M8	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535081520	A	квадратный	35	M8	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838081520	A	квадратный	38	M8	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040081520	A	квадратный	40	M8	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2
K2031.4040082530	A	квадратный	40	M8	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545081520	A	квадратный	45	M8	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050081520	A	квадратный	50	M8	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050082530	A	квадратный	50	M8	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3
K2031.2020101520	A	квадратный	20	M10	5	16,5	14,5	2	20x20x1,5-2
K2031.2222101520	A	квадратный	22	M10	5	16,5	14,5	2	22x22x1,5-2
K2031.2525101520	A	квадратный	25	M10	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма А, квадратная

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2031.3030101520	A	квадратный	30	M10	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030102530	A	квадратный	30	M10	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232101520	A	квадратный	32	M10	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434101520	A	квадратный	34	M10	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535101520	A	квадратный	35	M10	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838101520	A	квадратный	38	M10	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040101520	A	квадратный	40	M10	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2
K2031.4040102530	A	квадратный	40	M10	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545101520	A	квадратный	45	M10	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050101520	A	квадратный	50	M10	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050102530	A	квадратный	50	M10	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3
K2031.2525121520	A	квадратный	25	M12	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2
K2031.3030121520	A	квадратный	30	M12	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030122530	A	квадратный	30	M12	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232121520	A	квадратный	32	M12	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434121520	A	квадратный	34	M12	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535121520	A	квадратный	35	M12	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838121520	A	квадратный	38	M12	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040121520	A	квадратный	40	M12	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2
K2031.4040122530	A	квадратный	40	M12	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545121520	A	квадратный	45	M12	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050121520	A	квадратный	50	M12	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050122530	A	квадратный	50	M12	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3