

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиэтилена.

Скользкая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малошумное скольжение или сдвигание.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.


Применение:

Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи

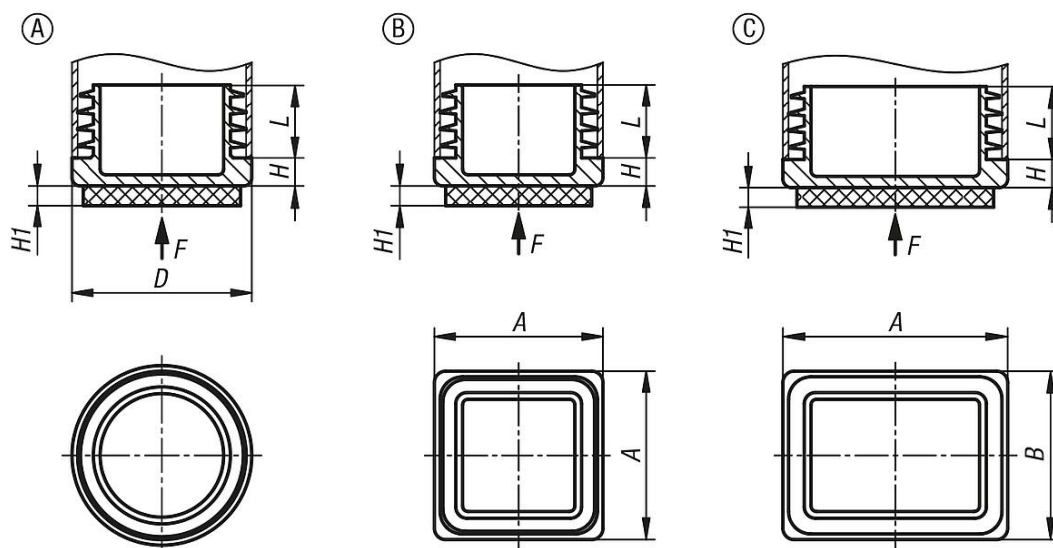

Обзор изделий

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	H	H1	L	Подходящий к
K2036.00120820	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	12	3,5	3,5	10	Ø12x0,8-2
K2036.00130820	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	13	4	3,5	11,5	Ø13x0,8-2

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	H	H1	L	Подходящий к
K2036.00140820	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	14	5	3,5	10,5	Ø14x0,8-2
K2036.00150820	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	15	3	3,5	11,5	Ø15x0,8-2
K2036.00160820	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	16	5	3,5	11,5	Ø 16 x 0,8-2
K2036.00180825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	18	5	3,5	11,5	Ø18x0,8-2,5
K2036.00190825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	19	5	3,5	11,5	Ø19x0,8-2,5
K2036.00200825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	20	5	3,5	11,5	Ø20x0,8-2,5
K2036.00220830	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	22	5	3,5	11,5	Ø22x0,8-3
K2036.00230830	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	23	5	3,5	11,5	Ø23x0,8-3
K2036.00251030	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	25	5	3,5	11,5	Ø25x1-3
K2036.00260830	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	26	5	3,5	11,5	Ø26x0,8-3
K2036.00280825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	28	5	3,5	11,5	Ø28x0,8-2,5
K2036.00300825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	5	3,5	11,5	Ø30x0,8-2,5
K2036.00320830	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	5	3,5	11,5	Ø32x0,8-3
K2036.00351030	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	5	3,5	11,5	Ø35x1-3
K2036.00401030	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	5	3,5	11,5	Ø40x1-3
K2036.00420825	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	42	5	3,5	11,5	Ø42x0,8-2,5
K2036.13130520	для квадратных труб	B	квадратный	13	-	-	4	3,5	11,5	13x13x0,5-2
K2036.15150820	для квадратных труб	B	квадратный	15	-	-	3	3,5	11,5	15x15x0,8-2
K2036.16160820	для квадратных труб	B	квадратный	16	-	-	5	3,5	11,5	16x16x0,8-2
K2036.18181530	для квадратных труб	B	квадратный	18	-	-	5	3,5	11,5	18x18x1,5-3
K2036.20200830	для квадратных труб	B	квадратный	20	-	-	5	3,5	11,5	20 x 20 x 0,8-3
K2036.22220830	для квадратных труб	B	квадратный	22	-	-	5	3,5	11,5	22x22x0,8-3
K2036.25251030	для квадратных труб	B	квадратный	25	-	-	5	3,5	11,5	25 x 25 x 1-3
K2036.30301025	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	5	3,5	11,5	30 x 30 x 1-2,5
K2036.20151020	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	20	15	-	5	3,5	11,5	20x15x1-2
K2036.25201030	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	25	20	-	5	3,5	11,5	25x20x1-3
K2036.30100820	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	30	10	-	3	3,5	11,5	30x10x0,8-2
K2036.30150825	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	30	15	-	5	3,5	11,5	30x15x0,8-2,5
K2036.35100820	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	35	10	-	5	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K2036.35151030	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	35	15	-	5	3,5	11,5	35x15x1-3
K2036.40101520	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	40	10	-	5	3,5	11	40x10x1,5-2
K2036.40151020	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	40	15	-	5	3,5	11,7	40x15x1-2
K2036.40301030	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	40	30	-	5	3,5	11,5	40x30x1-3