

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.

Фиксация в закрытом положении.

Указанные значения грузоподъемности определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.


Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Диапазон температур:

20 °C - +70 °C.

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Чертежи

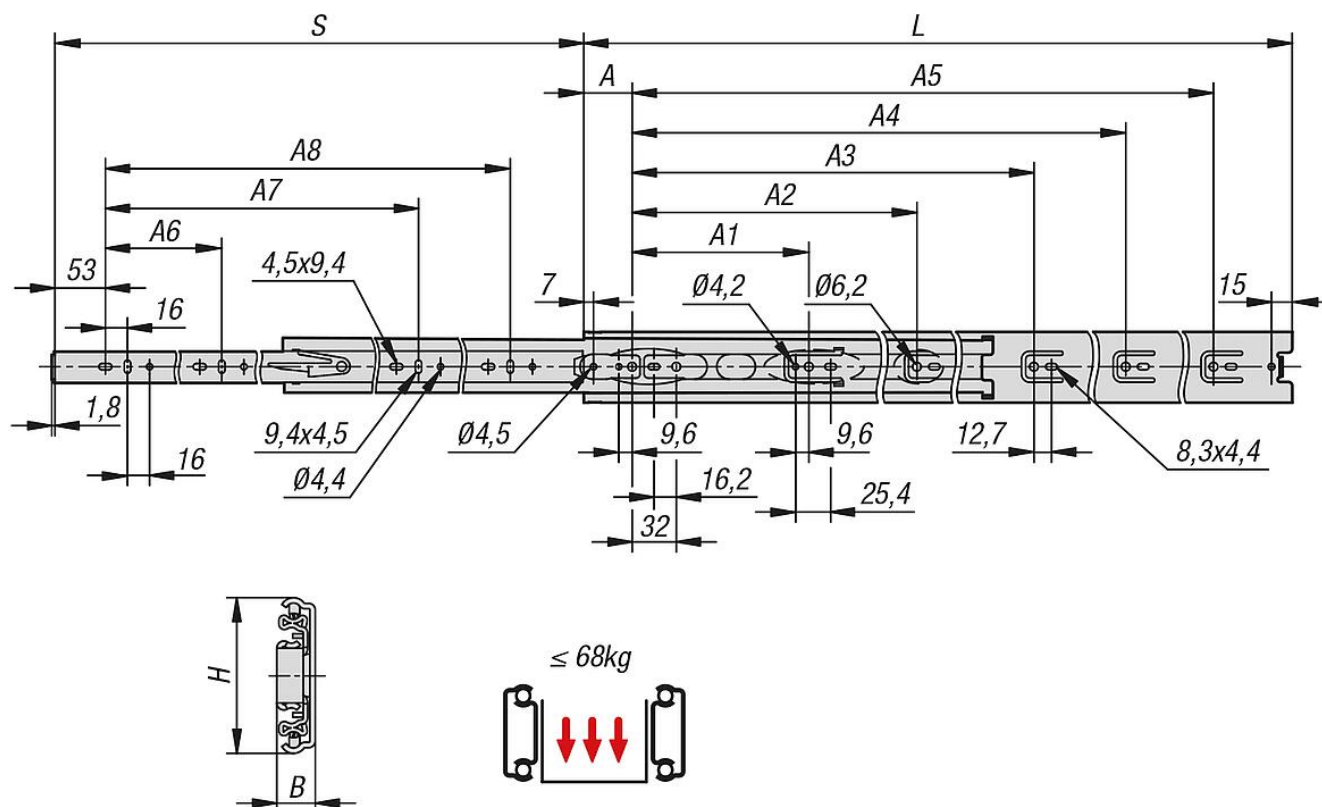

Обзор изделий

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L	Fr= грузоподъемность для пары 50 000 циклов.	монтаж	Тип изделия	Вид упаковки
K2087.0250	35	-	96	160	-	-	160	-	-	12,7	51	250	250	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0300	35	-	96	224	-	-	192	-	-	12,7	51	300	300	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0350	35	128	256	-	-	-	96	256	-	12,7	51	350	350	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0400	35	128	192	320	-	-	128	288	-	12,7	51	400	400	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0450	35	128	256	352	-	-	160	352	-	12,7	51	450	450	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0500	35	128	224	288	416	-	192	384	-	12,7	51	500	500	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0550	35	128	224	352	448	-	192	448	-	12,7	51	550	550	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0600	35	128	224	352	512	-	224	480	-	12,7	51	600	600	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0650	35	128	224	352	448	576	256	544	-	12,7	51	650	650	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара
K2087.0700	35	128	224	352	480	608	256	448	576	12,7	51	700	700	68	Боковой монтаж	Стандарт	1 шт. = 1 пара