


Фланец крепления подшипника для транспортного ролика

Описание товара/фотография продукта

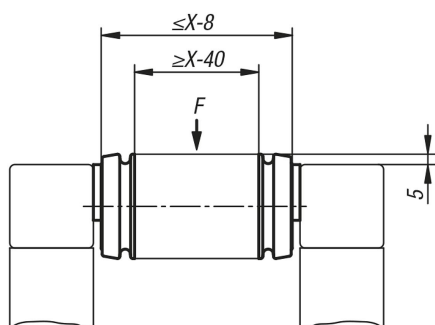

Описание

Материал:

Подшипниковые фланцы и крепежные детали PA-GF.
Болты из стали.

Исполнение:

цвет: черный.
Болты оцинкованные.

Указание:

Два подшипниковых фланца в сочетании с алюминиевым профилем D50 тип I, трубой (K2057) образуют транспортный ролик (несущий ролик). Подшипниковые фланцы запрессовываются в трубу из алюминиевого профиля. Их можно использовать для различных транспортировочных задач.


Подшипниковые фланцы установлены на шарикоподшипниках и имеют подпружиненные монтажные штифты, что позволяет использовать транспортные ролики в существующей конструкции.

Роликовый транспортер создается путем установки нескольких транспортных роликов один за другим.

Осевое положение ролика фиксируется с помощью крепежной детали, которая крепится к шестиграннику. Подшипниковые фланцы оснащены огибающей V-образной канавкой. Таким образом можно создать ходовую часть с помощью круглого ремня $\varnothing 4$ мм.

Поставляется в комплекте (по 2 шт.).

Чертежи

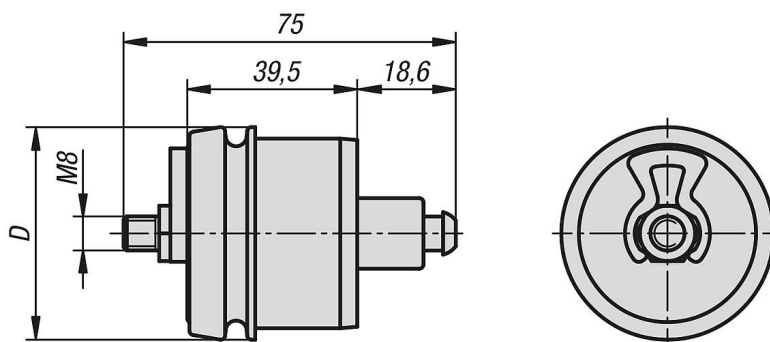

Обзор изделий

Фланец крепления подшипника для транспортного ролика

Номер заказа	Тип	Ширина паза	D	F макс., Н	X мин.	X макс.
K2056.5008	I	8	50	1000	160	800

Фланец крепления подшипника для транспортного ролика**Обзор изделий**
