

## Комплекты угольников тип В

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал:**

Угольник из алюминиевой отливки (под давлением).  
Винты и пазовые сухари из стали.

**Исполнение:**

Угольник, цвет алюминия.  
Винты и пазовые сухари, оцинкованные.

**Указание:**


Предназначены для увеличения жесткости конструкций профилей для соединения профилей между собой с силовым замыканием и без обработки. Также используются как крепежный элемент (например, консоль) для любых компонентов.

Угольники имеют центрирующие выступы для точного монтажа с фиксацией от перекручивания. Центрирующие выступы при необходимости можно удалить через заданное место разрыва, например, для монтажа пластин. Открытую сторону можно закрыть накладкой K2187.

**Принадлежности:**

Накладки K2187.

## Чертежи

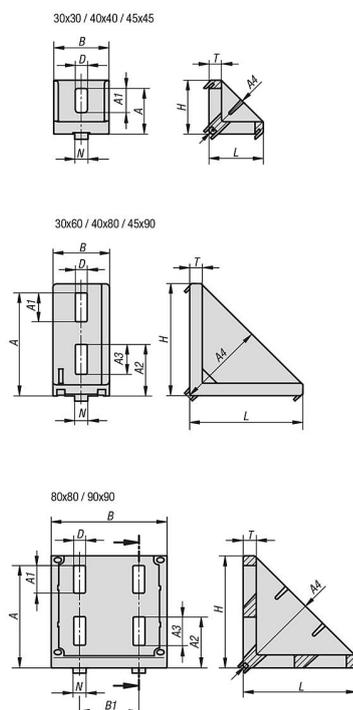

## Обзор изделий

## Комплекты угольников, тип В

## Комплекты угольников тип В

## Обзор изделий

Номер заказа	Ширина паза	Исполнение	Тип	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	H	L	N	T
K2186.0830302	8	30x30	B	21,7	9,5	-	-	22,5	28	-	6,4	27,2	27,2	8	6
K2186.0830602	8	30x60	B	51	11	23	11	43	28	-	6,4	57	57	8	6
K2186.1040402	10	40x40	B	29,5	20,5	-	-	29,5	38	-	9	36	36	10	5,5
K2186.1045452	10	45x45	B	35	18,5	-	-	35,3	42	-	9,3	41,3	41,3	10	9,5
K2186.1040802	10	40x80	B	68	20	35	23	59	38	-	9	76	76	10	8,5
K2186.1045902	10	45x90	B	79	22	39,5	23	67	43	-	9	86	86	10	9,5
K2186.1080802	10	80x80	B	68,5	20	35	20	58,5	74	40	9	76	76	10	8
K2186.1090902	10	90x90	B	78,5	21	39	22	67	88	45	9	86	86	10	10