 

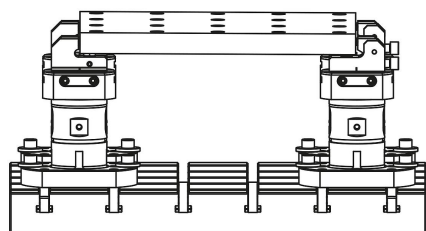


Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Описание товара/фотография продукта

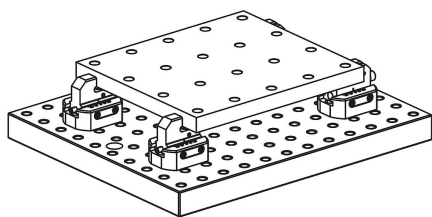

Описание

Описание продукта:

Зажимной элемент с зажимной вставкой и эффектом нижнего прижима для подготовки прямого зажима, а также обработки заготовок.

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Основной корпус, воронённый.

Зажимная вставка, закаленная.

Указание:

Благодаря чрезвычайно прочной конструкции, высокому зажимному усилию и компактному исполнению зажимной элемент с эффектом прижима снизу подходит для подготовки прямого зажима (OP10) при помощи 5-осевой модульной зажимной системы, а также для зажима заготовок любых пластин и других деталей.

Благодаря двум размерам и плавному перемещению зажимной системы можно зажимать заготовки любого размера.

Посредством различных установочных ножек и точной настройки можно гибко регулировать зажимной уровень заготовки.

Интерфейс для плит с растровой сеткой (размер сетки 40/50), а также для системы «Нулевая точка» UNILOCK входит в серийное оснащение.

Преимущества:

Эффект нижнего прижима.

- Горизонтальная регулировка.
- Возможна различная высота опоры заготовки.
- Интегрированная точная настройка зажимного уровня.

Объем поставки:

- 1 зажимной элемент с зажимной вставкой.
- 1 комплект установочных ножек K0298.2081.

Принадлежности:

- Установочные ножки K0298.
- Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом K2199.
- Адаптерные кольца K2200.


Указание на чертеже:

1) Внимание! Опасность деформации!

Размещение прижимных скоб в данной области запрещено!

Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Чертежи

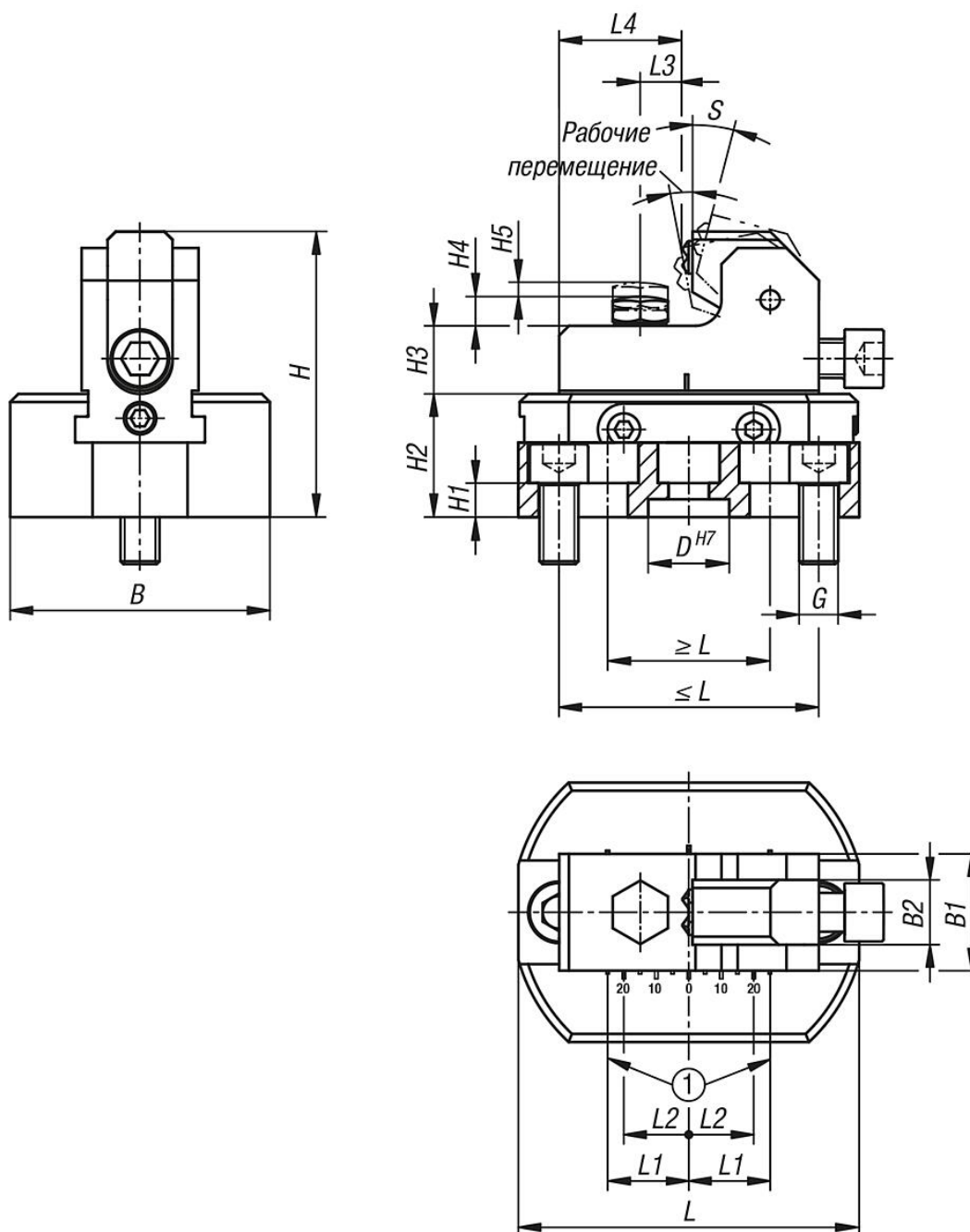

Обзор изделий

Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Номер заказа	Размер	B	B1	B2	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L	L	L1	L2	L3	L4	Рабочие перемещение	Ход S	Момент затяжки макс. Нм	F макс. кН
K2195.121050801	Системный размер 12	80	36	20	25	M12	88	10,5	38	21	8	5	105	50	80	25	22,5	13	38	12	6,2	40	20
K2195.161301001	Системный размер 16	100	45	25	25	M16	113	13,5	50	25	8	7	130	80	100	33	27,5	18,75	53,75	12	6,2	65	30

