

Квадратные гайки низкой формы DIN 562

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь класса твердости 11Н, без покрытия (черного цвета) или оцинкованная.

Нержавеющая сталь A2, без покрытия.


Нержавеющая сталь A4, без покрытия.

Указание:

Квадратная гайка по стандарту DIN 562 класса В отличается плоской конструкцией.

Четырехгранные гайки часто используются в качестве закладных гаек в деталях, отлитых под давлением, или вставляются в профили корпуса (экструдированные алюминиевые профили) и используются в качестве пазового сухаря для привинчивания других компонентов. Квадратные гайки также служат основой для клетьевых гаек. Квадратные гайки обеспечивают улучшенную защиту от проворачивания по сравнению с обычными шестигранными гайками.

Чертежи

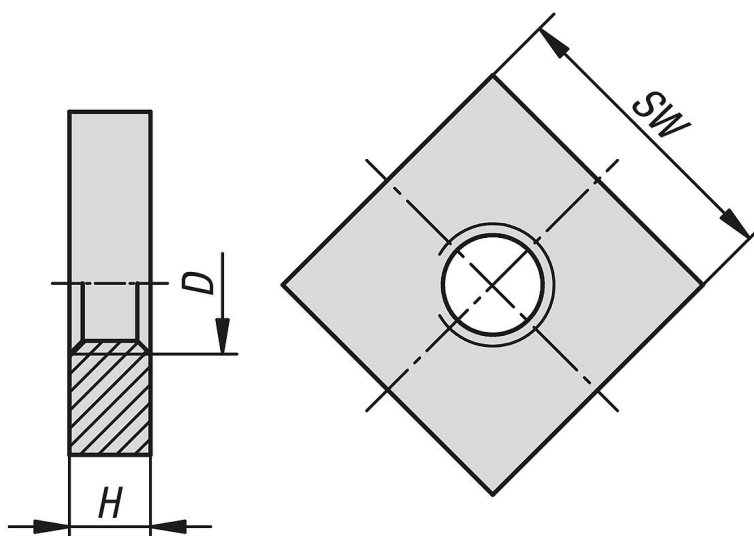

Обзор изделий

Квадратные гайки низкой формы DIN 562

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	H	SW
K2315.03	Сталь	зачищенный (черный)	M3	1,8	5,5
K2315.04	Сталь	зачищенный (черный)	M4	2,2	7
K2315.05	Сталь	зачищенный (черный)	M5	2,7	8
K2315.06	Сталь	зачищенный (черный)	M6	3,2	10
K2315.08	Сталь	зачищенный (черный)	M8	4	13
K2315.10	Сталь	зачищенный (черный)	M10	5	17

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	H	SW
K2315.203	Сталь	гальванически оцинкован	M3	1,8	5,5
K2315.204	Сталь	гальванически оцинкован	M4	2,2	7
K2315.205	Сталь	гальванически оцинкован	M5	2,7	8
K2315.206	Сталь	гальванически оцинкован	M6	3,2	10
K2315.208	Сталь	гальванически оцинкован	M8	4	13
K2315.210	Сталь	гальванически оцинкован	M10	5	17
K2315.103	нержавеющая сталь A2	защищенный	M3	1,8	5,5
K2315.104	нержавеющая сталь A2	защищенный	M4	2,2	7
K2315.105	нержавеющая сталь A2	защищенный	M5	2,7	8
K2315.106	нержавеющая сталь A2	защищенный	M6	3,2	10
K2315.108	нержавеющая сталь A2	защищенный	M8	4	13
K2315.110	нержавеющая сталь A2	защищенный	M10	5	17
K2315.603	нержавеющая сталь A4	защищенный	M3	1,8	5,5
K2315.604	нержавеющая сталь A4	защищенный	M4	2,2	7
K2315.605	нержавеющая сталь A4	защищенный	M5	2,7	8
K2315.606	нержавеющая сталь A4	защищенный	M6	3,2	10
K2315.608	нержавеющая сталь A4	защищенный	M8	4	13
K2315.610	нержавеющая сталь A4	защищенный	M10	5	17