

Leva para cuarto de vuelta de acero

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Cincado.

Indicación:

*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18,5 mm.

Accesorios:


Cuartos de vuelta de cinc K0522.

Cuartos de vuelta de seguridad K0524.

Cuartos de vuelta con botón de mariposa K0525.

Cuartos de vuelta con empuñadura en T K0526.

Planos

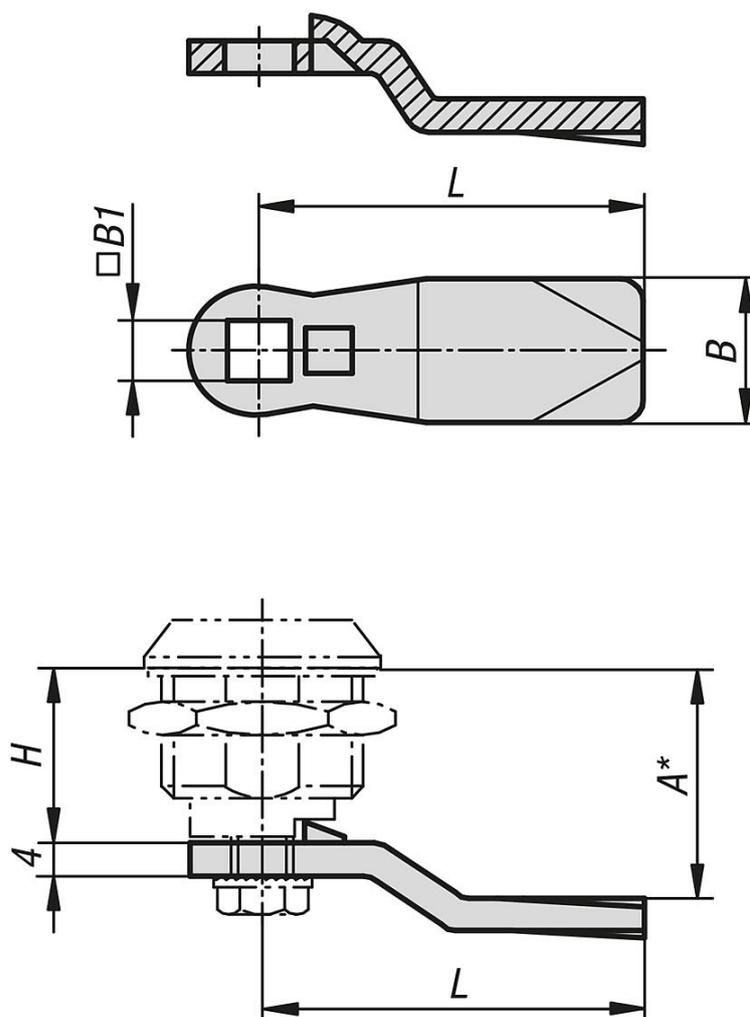

Leva para cuarto de vuelta de acero

Nuestros productos

Leva para cuarto de vuelta

Referencia	Versión 1	Versión 2	B B1	A con H=18,5	L	Compatible con cuartos de vuelta de KIPP
K0523.135X165	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	16,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X185	con tope	recto	19 8,1	18,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X205	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	20,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X225	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	22,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X245	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	24,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X045	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	4,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X065	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	6,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X085	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	8,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X105	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	10,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X125	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	12,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X145	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	14,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X165	con tope	acodado hacia arriba	19 8,1	16,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X185	con tope	recto	19 8,1	18,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X205	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	20,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X215	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	21,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X225	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	22,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X245	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	24,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X265	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	26,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X285	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	28,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X305	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	30,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X325	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	32,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X345	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	34,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X365	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	36,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X385	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	38,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X405	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	40,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X425	con tope	acodado hacia abajo	19 8,1	42,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526