


Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu

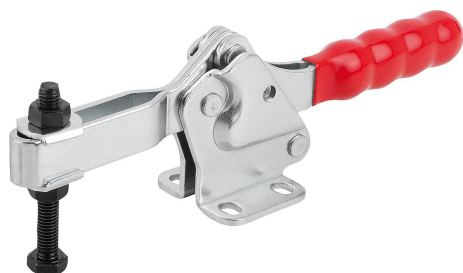

Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel.

Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

Upozornění:

U provedení K1241.02500 a K1241.12500 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.

Příslušenství:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106


K1441

K1431

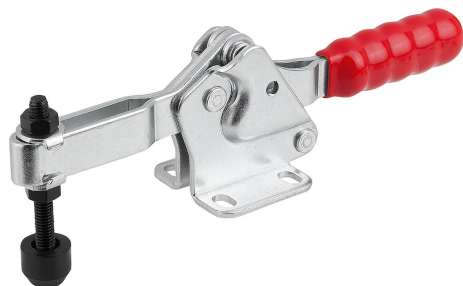

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Výkresy

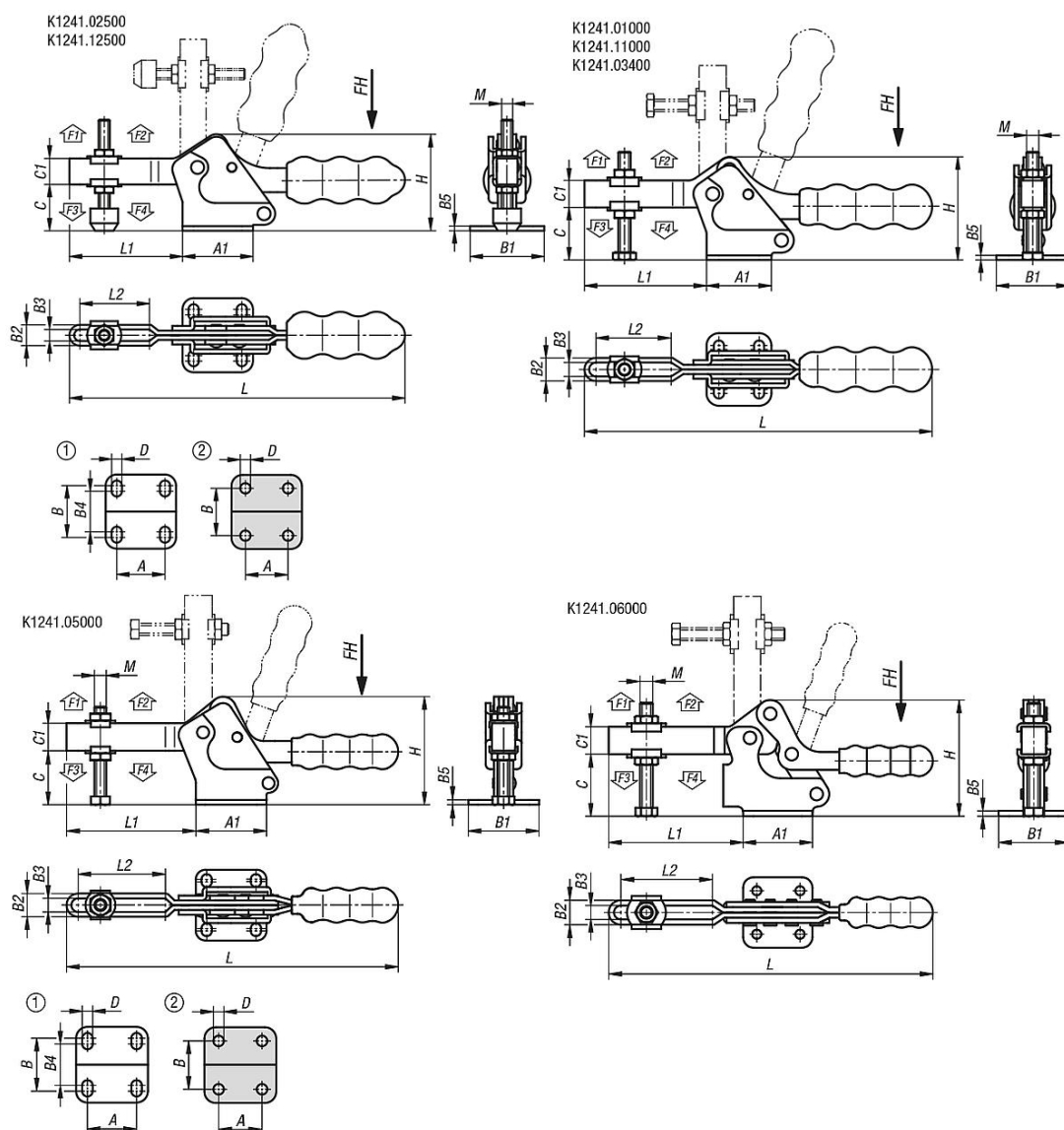

Přehled zboží

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Děrová šablona	Úhel rozevření přídržného ramene	Úhel rozevření držadla	Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N	Přídržná síla F2 N	Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N
K1241.01000	ocel	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
K1241.02500	ocel	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000
K1241.03400	ocel	1	90°	72°	200	1400	3400	800	1900
K1241.05000	ocel	1	90°	72°	250	2200	5000	1100	3000
K1241.06000	ocel	2	94°	80°	250	3000	6000	1200	3200
K1241.11000	nerezová ocel	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
K1241.12500	nerezová ocel	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000

Objednací číslo	Materiál základní těleso	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1241.01000	ocel	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
K1241.02500	ocel	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50
K1241.03400	ocel	26	42	31	47	15	9	26	3	34	17,5	6,6	66,5	225	79	48,6	M8x60

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1241.05000	ocel	41,2	59	43	59	19,4	11,4	39	4	45	23	8,7	90,1	277	108	72,9	M10x80
K1241.06000	ocel	41,2	66	41,3	67	23,2	13,2	-	5	59	26	8,7	110,4	308	128	87,2	M12x100
K1241.11000	nerezová ocel	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
K1241.12500	nerezová ocel	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50